

# KERN FKB 16K0.05-2022a

Hochauflösende Tischwaage mit großem Wägebereich und robuster Edelstahl-Wägeplatte



PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Umrechnungsfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	40 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	90 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	6x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	80 h
Eingangsspannung:	100 V - 240V AC 50/60Hz 0.3A
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	US EURO CH UK AUS

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
------------------------	---------

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	470 x 470 x 190 mm
Bruttogewicht:	7,600 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	6,500 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	350 x 390 x 120 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	340 x 240 x 21 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	50 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	320000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	500 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	10 kg (F1); 5 kg (F1); 1 kg (F1)
-----------------------------	----------------------------------

Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
-----------------------	---------------------------------

Linearität:	500 mg
-------------	--------

Reproduzierbarkeit:	50 mg
---------------------	-------

Wägebereich [Max]:	16 kg
--------------------	-------

Wägeeinheiten:	g ffa ozt dwt kg oz lb gn
----------------	---------------------------

Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
-------------	----------------------

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	50 mg
---	-------

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	500 mg
--	--------

Zählaufösung:	320000
---------------	--------

## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
--	----

# KERN FKB 16K0.05-2022a




Hochauflösende Tischwaage mit großem Wägebereich und robuster Edelstahl-Wägeplatte

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	340 x 240 mm

## Piktogramme

### STANDARD

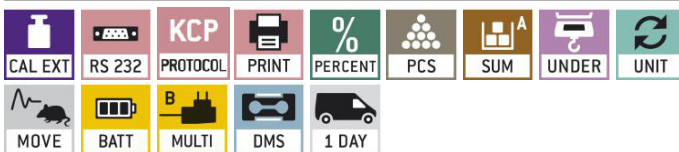

### OPTION



### FACTORY

