

KERN FKB6K0.02-2022a

Hochauflösende Tischwaage mit großem Wägebereich und robuster Edelstahl-Wägeplatte



PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Umrechnungsfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	40 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	90 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	6x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	80 h
Eingangsspannung:	100 V - 240V AC 50/60Hz 0.3A
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	US EURO CH UK AUS

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	470 x 470 x 190 mm
Bruttogewicht:	7,600 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	6,500 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	350 x 390 x 120 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	340 x 240 x 21 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	20 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	300000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	200 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	5 kg (F1); 1 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 mg
Reproduzierbarkeit:	40 mg
Wägebereich [Max]:	6 kg
Wägeeinheiten:	g ffa ozt dwt kg oz lb gn
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	20 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	200 mg
Zählaufösung:	300000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
--	----

KERN FKB6K0.02-2022a




Hochauflösende Tischwaage mit großem Wägebereich und robuster Edelstahl-Wägeplatte

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	340 x 240 mm

Piktogramme

STANDARD

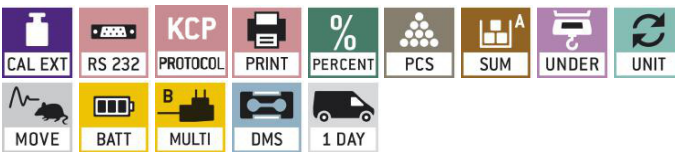

OPTION



FACTORY

