


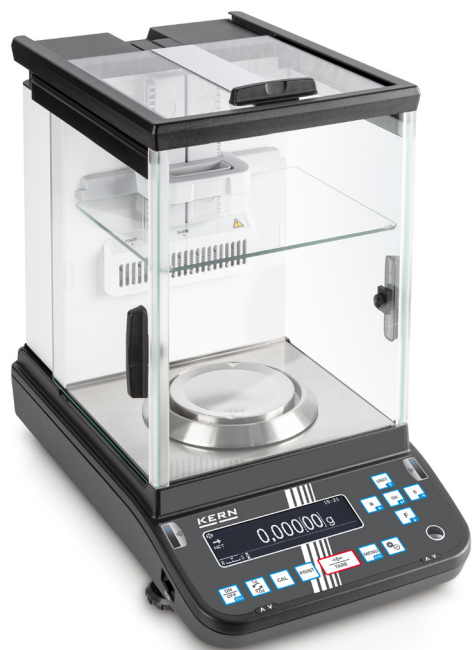

Entdecken Sie weitere Details und
passendes Zubehör online!

Version mit automatischen Schiebetüren und weiteren
innovativen Features

Merkmale

- 1 Großer Glaswindschutz: mit 3 automati-
schen Schiebetüren, die sich mittels Sensoren
öffnen und schließen lassen, und standard-
mäßig integriertem Ionisator. Dank Memory-
Funktion speichert die Waage, wie weit die
Schiebetüren geöffnet wurden. Dies vermeidet
Verunreinigungen und beschleunigt Prozesse.
Ein "leichtes" Betätigen der Schiebetüren akti-
viert die Push-Funktion und die Türen öffnen/
schließen sich automatisch. Alternativ Öffnung
per Knopfdruck möglich
- 2 Ionisator (im Lieferumfang enthalten) durch
Knopfdruck aktivierbar

- Der variabel einstellbare interne Windschutz
minimiert die Einwirkung von Luftströmen im
Wägeraum und garantiert maximale Stabilität
des Wiegewertes, nur bei 0,01 mg-Modellen
der Serie ABP-A
- 3 Erlenmeyer-Kolben-Halter, standardmäßig
enthalten bei ABP 200-5M und ABP 200-5AM
- 4 Serienmäßig bei Modellen mit [d] 0,01 mg:
Multifunktionswägeplatte

Technische Daten

- Selbstleuchtendes OLED-Display, Ziffernhöhe
12 mm, leuchtstark mit hohem Kontrast, für
bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei
ungünstigen Lichtverhältnissen
- Abmessungen Wägefläche Ø 91 mm, Edelstahl
- Wägeraum B×T×H 166×156×220 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 220×370×350 mm
- Nettogewicht ca. 8 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
10 °C/30 °C

STANDARD



OPTION FACTORY



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Reproduzier- barkeit	Linearität	Optionen	
							Eichung	Kalibrierschein
	[Max] g	[d] mg	[e] mg	[Min] mg	mg	mg	MI KERN	DAkkS-akkr. KERN
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen. Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.								
ABP 100-5AM	135	0,01	1	1	0,05	± 0,1	965-201	963-101
ABP 200-5AM	220	0,01	1	1	0,015	± 0,1	965-201	963-101
ABP 200-4AM	220	0,1	1	10	0,1	± 0,2	965-201	963-101
ABP 300-4AM	320	0,1	1	10	0,15	± 0,3	965-201	963-101
Mehnteilungswaage, schaltet bei zunehmender oder abnehmender Last automatisch in den nächstgrößeren oder -kleineren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um.								
ABP 100-5DAM	52 120	0,01 0,1	1 1	1	0,02 0,1	± 0,05 0,2	965-201	963-101
ABP 200-5DAM	102 220	0,01 0,1	1 1	1	0,05 0,1	± 0,1 0,2	965-201	963-101