


CATania 30 Trockenbauprofil

- Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand
- montierbar ohne in die Unterkonstruktion eingreifen zu müssen dank 25 mm Bauhöhe
- gelochte Flügel für benutzerfreundliche Montage
- alle CATania 30-Abdeckungen und -Einleger können montiert werden
- in Kombination mit dem CATania 30 UP-Profil von Decke auf Wand übergehende, durchgängige Lichtlinie möglich


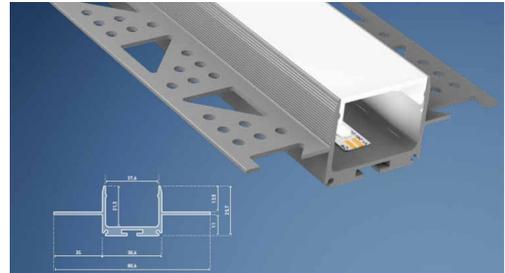


Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich Ausdehnung und Montage am Ende des Datenblattes!

ALUMINIUMPROFIL

	62394151
Beschreibung	CATania 30 Trockenbauprofil, Aluminium roh, 1m
Länge	1000 mm
Breite	80,6 mm
Höhe	25,7 mm
Material	Aluminium EN AW 6060
Gewicht	540 gr

Für andere Längen bitte die letzte Stelle der Artikelnummer ersetzen durch: 2 = 2.01m / 3 = 3.02m / 5 = 5.03m

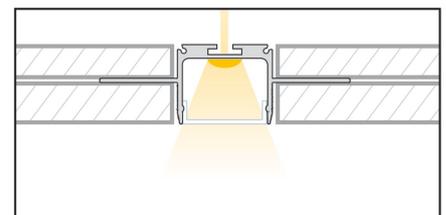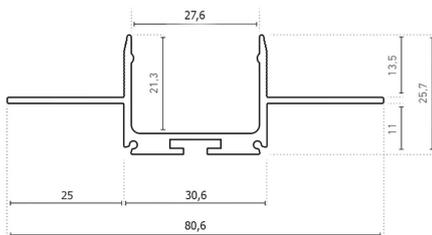

EINLEGER

	62398841
Beschreibung	CATania 30 Einlegerprofil, asymmetrisch 14°, zur Aufnahme der LEDlight flex Familie, kombinierbar mit GARliano Abdeckungen
Material	Aluminium EN AW 6060
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Länge	1000 mm
Breite	27,4 mm
Höhe	17,91 mm

Für andere Längen bitte die letzte Stelle der Artikelnummer ersetzen durch: 2 = 2.01m / 3 = 3.02m / 5 = 5.03m



ABDECKUNGEN

	62398851	62399821	62399851	62399861	62399871
Beschreibung	Abdeckung Aluminium eloxiert	Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	Abdeckung natur, wenig Lichtverlust bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	Abdeckung klar, zum Schutz des LED-Streifens	Abdeckung Prisma, zur Verringerung der Blendwirkung
Material	Aluminium	PMMA			
Transmission in %	0	77	84	91	
Länge	1000 mm				
Breite	27,4 mm				
Höhe	7,9 mm				

Für andere Längen bitte die letzte Stelle der Artikelnummer ersetzen durch: 2 = 2.01m / 3 = 3.02m / 5 = 5.03m



ENDKAPPEN

	62394145
Beschreibung	Endkappenset CATania 30 Trockenbauprofil, Aluminium roh, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben
Material	Aluminium EN AW 5052
Länge	1,5 mm
Breite	30,6 mm
Höhe	25,7 mm

Hinweis: Die Schrauben für die Endkappen müssen im rechten Winkel (90°) zum Schraubkanal angesetzt und eingeschraubt werden und dürfen nur mit einem max. Anziehmoment von 0,35 Nm eingedreht werden, um ein Abdrehen des Schraubenkopfes oder ein Überdrehen der Schraube zu verhindern (empfohlener Bit PH1).

ZUBEHÖR

	62398802	62398803	62398806
Beschreibung	2x Verbinder gerade, Metall, inkl. 8 Madenschrauben	2x Verbinder 90°-Winkel, Metall, inkl. 8 Madenschrauben	Profilverbinder-Set einstellbar, V2A-Edelstahl, 1 Stück, inkl. Madenschrauben, für eine abbiegende Lichtlinie
Material	Edelstahl V2A		
Länge	80 mm	50,5 mm	104 mm
Breite	10,5 mm	50,5 mm	10,5 mm
Höhe	1,7 mm		7 mm
Bemerkungen	für eine an-/absteigende Lichtlinie		



Alle Aluminiumprofile und Abdeckungen unterliegen gewissen Längentoleranzen. Diese beträgt unabhängig von der Länge +20/-0 mm, d. h. ein Profil hat min. die angegebene Länge, kann aber bis zu 20 mm länger sein.

Benötigen Sie eine exakte Länge, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an (über Artikelnummer 62397000 - Sägen Aluminiumprofil/Kunststoffabdeckung je Schnitt).

Bitte beachten Sie, dass sich die Werkstoffe Aluminium und PMMA bei einer Temperaturänderung unterschiedlich stark ausdehnen können. Bei einer Temperaturänderung von 20°C kann die Ausdehnungsdifferenz bis zu 1,2mm pro Meter betragen! Dies stellt keinen Produktmangel dar, sondern ist ein normaler physikalischer Vorgang.

Montagehinweis: Sollten Sie zwei Aluminiumprofile direkt aneinander stoß an stoß verbauen (ohne Endkappen), achten Sie bitte bei der Montage darauf, den LED-Streifen nicht direkt über die Stoßstelle zu kleben, da sich die Profile bei Temperaturschwankungen - insbesondere bei großen Längen - ausdehnen bzw. zusammenziehen (s. 1. Abschnitt) und dann dadurch das LED Band beschädigt werden kann. An Stoßstellen ist das LED-Band an den markierten Stellen zu trennen und mit flexiblen Lötbrücken mit entsprechender Dehnungsreserve (min. 5mm) wieder zu verbinden.

HINWEIS

Pressspuren oder leichte Kratzer an Profilen sind produktionsbedingt und stellen keinen Mangel dar.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.