


AP Kleinverteiler VISION mit Schraubklemme

Artikel-Nr.: 7220208
Typ: VISION12+2ST

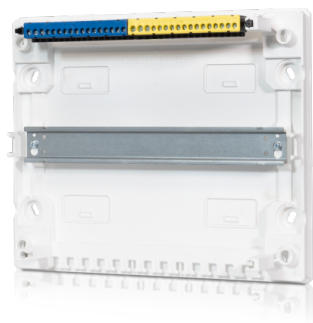

VISION für die Installation von Morgen

- Unkomplizierte Verteilung an Wänden
- Zur einfachen Wandaufputzmontage
- Auslieferung mit Steck- oder Schraubklemmen
- 1-4 reihige Ausführung erhältlich

Abmessungen

Breite	305 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	99 mm

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS

Eigenschaften

Anzahl Reihen	1
Anzahl Teilungseinheiten	14
Farbe	weiß
Montageart	Aufputz
Plombierbar	ja
Schutzart (IP)	IP30

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A

Zubehör

Ausstattung	1x PE-N-Schraubklemme (KN17PE)
Empfohlener Zukauf	Türsystem: • Metalltür APV12+2TM (Art.Nr. 7220046) • Kunststofftür VISION12+2TW (Art.Nr. 7220250)