



24" (60.4 cm) Desktop-Monitor mit einsteckbarer Full HD Kamera und Mikrofon

Der XUB2490HSUC ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Nutzer, die einen hochwertigen Monitor suchen. Ausgestattet mit einem IPS Panel bietet er eine präzise und konsistente Farbwiedergabe sowie breite Betrachtungswinkel. Die Blaulichtreduzierungsfunktion mit flimmerfreier LCD-Technologie reduziert die Belastung der Augen und bietet ein komfortableres Seherlebnis. Ein 150 mm höhenverstellbarer Standfuß mit Schwenkfunktion ermöglicht es Ihnen, die Bildschirmposition ganz einfach an Ihren Bedarf anzupassen. Darüber hinaus gewährleisten die vielseitigen Konnektivitätsoptionen plattformübergreifende Kompatibilität (VGA, HDMI, DisplayPort und USB-Anschluss) und machen den Monitor zur einer perfekten Ergänzung am Büro- oder Homeoffice-Arbeitsplatz.



Webcam und Mikrofon

Die einsteckbare Web-Kamera mit USB-Anschluss und das Mikrofon sorgen für eine nahtlose Kompatibilität mit jeder Video- oder Web-Konferenz-Anwendung.



IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	dreiseitig rahmenloses Design
Bilddiagonale	23.8", 60.4cm
Panel-Technologie	IPS LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixelabstand	0.275mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	Full HD Webcam und Mikrophon
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Bedientasten	Power, Menü, + / Lautstärke, - / ECO, Auto Anpassung / Signalauswahl
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, i-Style Farbe, ACR, Eco), Bildeinstellungen (Pixeltakt, Phase, H.-Position, V.-Position, Seitenverhältnis), Farbeinstellungen (Gamma, 6-Achsen, Farbtemp.), OSD (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD Zeit, Sprache), Extras (Reset, DDC / CI, Signalauswahl, OD, Audioquelle, Öffnungslogo, Informationen)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	16W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	624 x 418 x 160mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4.9kg
Gewicht (inkl Verpackung)	6.3kg
EAN code	4948570121472

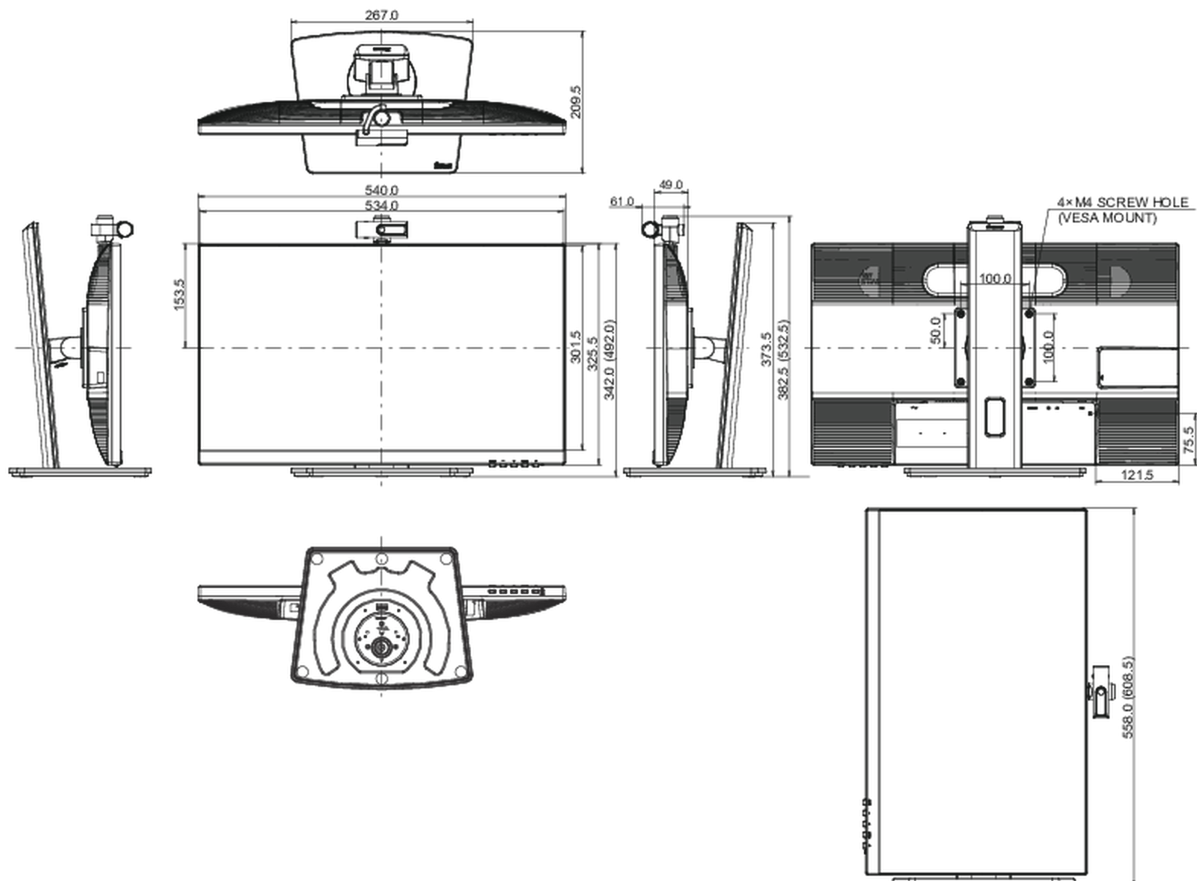

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© Iiyama Corporation. All rights reserved