

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT68002

LED-Außenleuchte  
MEGATRON LED WING+ UP & DOWN 4,5W/830

EAN-Code: 4020856680023



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? .....	Ja
Leuchtmittel austauschbar? .....	Ja
Betriebstemperaturbereich .....	-20 bis +50° C
Schaltzyklen .....	40.000 x
Nennlebensdauer(L70 B50) .....	20.000 Std.
Drehbar .....	Nein
Schwenkbar .....	Nein
Anschlussart .....	L/N/PE
Material .....	Aluminium/Druckguss

Produktabmessungen

Länge .....	100 mm
Breite .....	100 mm
Höhe .....	105 mm
Gewicht .....	534 g

Elektrische Kenndaten

Spannung .....	220-240 V
Frequenz .....	50/60 Hz
Leistungsaufnahme .....	4,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme .....	4,5 W
Elektrischer Leistungsfaktor .....	$\lambda > 0,5$
Dimmbar? .....	Nein
Lichtausbeute .....	111 lm/W
Feldwinkel .....	einstellbar

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung .....	830
Lichtfarbe .....	Warmweiß
Farbtemperatur .....	3000 K
Farbwiedergabe .....	Ra 80
System Lumen .....	250 lm
Chip Lumen .....	500 lm
Farbkonsistenz SDCM .....	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh  
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

**Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://www.megatron-licht.eu>

**Schutzart**

IP54 staub- und spritzwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet


**Zubehör**

Inklusive LED-Treiber

Abstrahlwinkel beliebig einstellbar: / Adjustable beam angle:



Abmessungsskizze

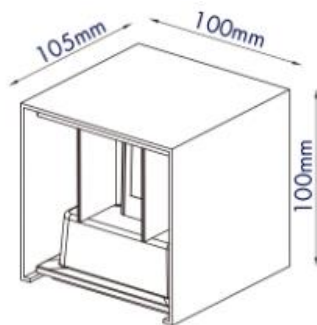

Farbspektrum

