

LED Außenleuchte – WING+ Bedienungsanleitung

MEGATRON®

TECHNISCHE ANGABEN

| Serie | WING+ | WING+ |
|--|-------------|-------------|
| Artikelnummer | MT68002 | MT68003 |
| Leistung | 4,5W | 4,5W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle <X> | E | E |
| Lumen Lichtquelle | 500lm | 500lm |
| Lumen umgebendes Produkt | 250lm | 250lm |
| Netzanschluss | 220-240V AC | 220-240V AC |
| Frequenz | 50Hz | 50Hz |
| IP Schutzart | IP54 | IP54 |

| | | | |
|---------|-----|--|----|
| CLASS I | LED | | CE |
| | | | |
| | | | |
| | | Ersetzen Sie jede gebrochene Schutzscheibe | |


HINWEISE

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht die Leuchte zu öffnen oder den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktion führen.
- Vor der Installation, dem Austausch oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten! ⚠
- Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir, während der Installation Handschuhe zu tragen.
- Sollte die Leuchte ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen.
- Der in dieser Leuchte enthaltene Treiber darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal ausgetauscht werden, in Konformität mit den örtlichen Installationsvorschriften.
- Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden.
- Die Leuchte ist nicht dimmbar. Nicht geeignet für den Einsatz in Dimmeranlagen!
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts oder in Verbindung mit unpassenden Teilen zurückzuführen sind.
- Wichtiger Warnhinweis beim Bohren in Wänden: vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Die Lichtquelle enthalten in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder von einer lizenzierten und qualifizierten Elektrofachkraft ausgetauscht werden.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E >
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

ACHTUNG

- Sofortiger Neustart möglich.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20°C und +50°C.

Montage

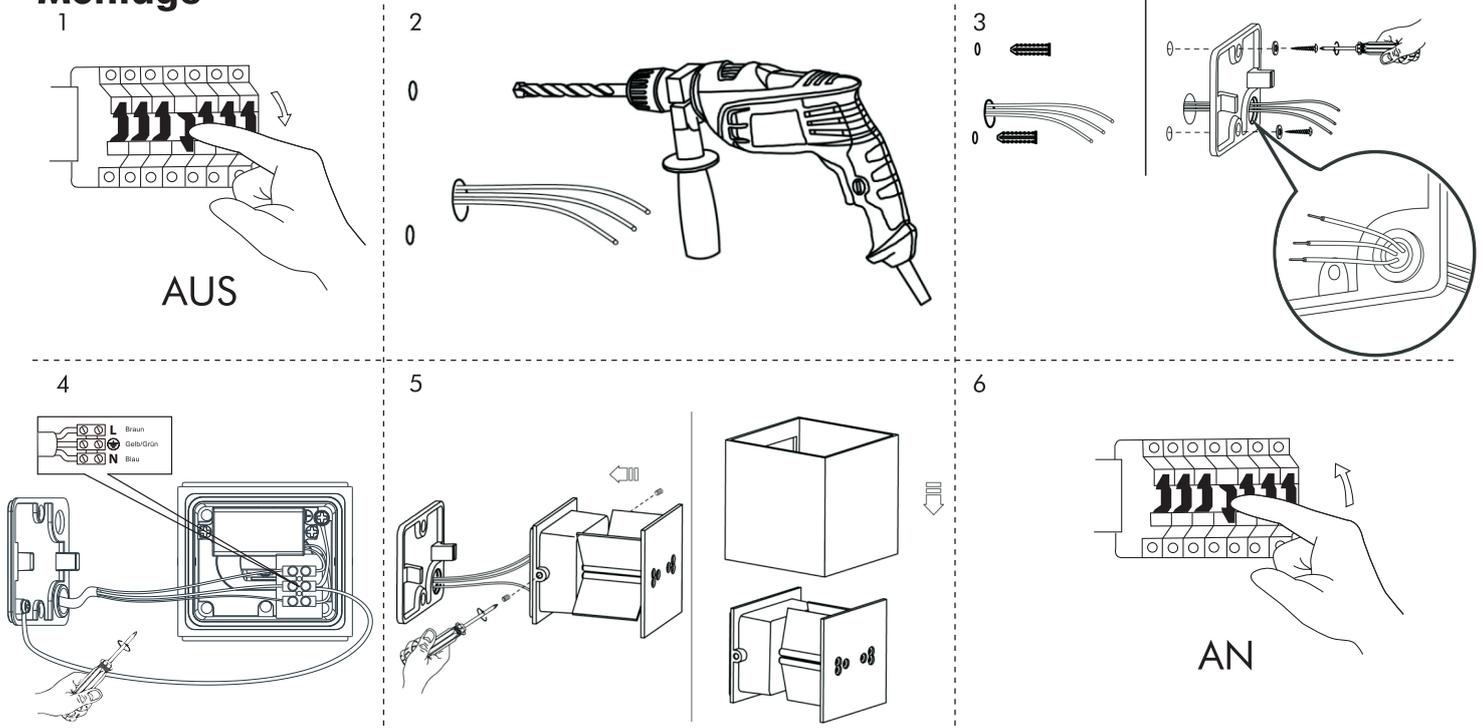

Die korrekte Entsorgung des Produkts

MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.