

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT68003

LED-Außenleuchte
MEGATRON LED WING+ UP & DOWN 4,5W/830

EAN-Code: 4020856680030



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +50° C
Schaltzyklen	40.000 x
Nennlebensdauer(L70 B50)	20.000 Std.
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Druckguss

Produktabmessungen

Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	105 mm
Gewicht	534 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	4,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme	4,5 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Nein
Lichtausbeute	111 lm/W
Feldwinkel	einstellbar

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
System Lumen	250 lm
Chip Lumen	500 lm
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP54 staub- und spritzwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet


Zubehör

Inklusive LED-Treiber

Abstrahlwinkel beliebig einstellbar: / Adjustable beam angle:



Abmessungsskizze

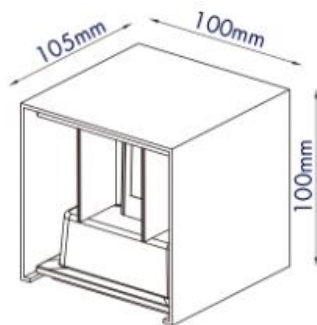

Farbspektrum

