

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT70010

LED-Solar-Leuchte RGB/Warmweiß inkl. Erdspieß
MEGATRON LED SOLARBRICK Standleuchte 0,6W

EAN-Code: 4020856700103



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? Ja
 Leuchtmittel austauschbar? Nein
 Betriebstemperaturbereich -20 bis +45° C
 Bemessungslebensdauer(L70 B50) 25.000 h
 Schaltzyklen 40.000x
 Material Aluminium+PC
 Farbe Anthrazit

Produktabmessungen

Länge 100 mm
 Breite 100 mm
 Höhe 225 mm
 Gewicht 600 g

Batterie-Information

Art Lithium-Ion 18650
 Kapazität 1200mAh
 Volt DC 3,7 V
 Ladezeit ca. 10h
 Betriebszeit bis 9,5h (bei 100%)
 Austauschbar? Ja

Elektrische Kenndaten

Leistungsaufnahme Max. 0,6 W
 Bemessungsleistungsaufnahme Max. 0,6 W
 Solarzelle 0,5Wp
 Dimmbar? Nein


Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830
 Lichtfarbe RGB/Warmweiß
 Farbtemperatur RGB/3000 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 System Lumen 45 lm
 Chip Lumen 65 lm
 Lichtstromerhalt¹ 70 %
 Farbkonsistenz SDCM <6

¹ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze

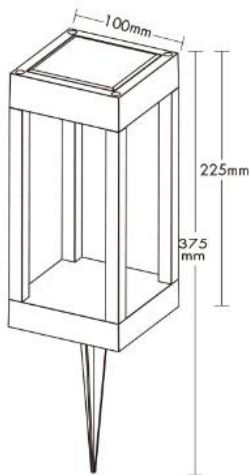

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzklasse

Klasse 3

Schutzart

IP44

Zubehör

Inklusive Erdspieß

FUNKTIONEN:

- Schaltet automatisch EIN bei Dunkelheit <30 Lux.
- Option 3000K oder RGB mit automatisch wechselnden Farben durch Schieberegler einstellbar.

Funktionen:

