

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT70018

LED-Solar-Wandleuchte

MEGATRON LED LOKY ECKIG Wandleuchte max.1W

EAN-Code: 4020856700189



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
 Leuchtmittel austauschbar?..... Nein
 Betriebstemperaturbereich-20 bis +45° C
 Bemessungslebensdauer(L70 B50)25.000 h
 Schaltzyklen..... 40.000x
 Material..... Aluminium+PC
 Farbe Anthrazit

Produktabmessungen

Höhe 105 mm
 Breite..... 88 mm
 Tiefe 122 mm
 Gewicht 753 g

Batterie-Information

Art Lithium-Ion 18650
 Kapazität 2200mAh
 Volt DC 3,7 V
 Ladezeit ca. 15h
 Betriebszeit bis 22h
 Austauschbar?.....Ja

Elektrische Kenndaten

Leistungsaufnahme Max. 1,0 W
 Bemessungsleistungsaufnahme Max. 1,0 W
 Solarzelle 1 Wp
 Dimmbar? Nein


Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830
 Lichtfarbe Warmweiß
 Farbtemperatur 3000 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 System Lumen 110 lm
 Chip Lumen 130 lm
 Feldwinkel 80°
 Lichtstromerhalt¹ 70 %
 Farbkonsistenz SDCM <6

¹ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze

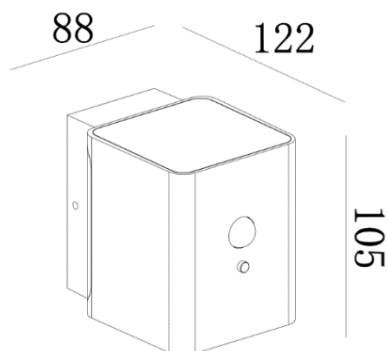

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzklasse

Klasse 3

Schutzart

IP54

Zubehör

Inklusive PIR-Sensor

FUNKTIONEN:

Die MEGATRON® LOKY ECKIG LED-Solar-Wandleuchte ist mit einem PIR-Bewegungsmelder und 3 Funktionsmodis ausgestattet.

Modus 1:

- Schaltet automatisch EIN bei Dunkelheit <5Lux mit einer Dauerhelligkeit von 10%; wenn Bewegung in einer Reichweite von <6m wahrgenommen wird, schaltet die Leuchte auf 100% Helligkeit.
- Nach 5 Stunden Betriebszeit schaltet die Leuchte auf 5% Dauerhelligkeit; wenn Bewegung in einer Reichweite von <6m wahrgenommen wird, schaltet die Leuchte auf 70% Helligkeit.

Modus 2:

- Schaltet automatisch EIN bei Dunkelheit <5Lux mit einer Dauerhelligkeit von 50%. • Nach 5 Stunden Betriebszeit schaltet die Leuchte auf 20% Dauerhelligkeit.

Modus 3:

- Schaltet EIN bei Dunkelheit <5Lux auf 100% Helligkeit für 25 Sekunden, wenn Bewegung in einer Reichweite von <6m wahrgenommen wird.
- Nach 5 Stunden Betriebszeit schaltet die Leuchte auf 70% Helligkeit EIN, wenn Bewegung in einer Reichweite von <6m wahrgenommen wird.

