

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT70804

LED-Außenleuchte

MEGATRON PRO GARTIA SCHIRM LED Gartenleuchte
max.20W

EAN-Code: 4020856708048



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Nein
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-25 bis +45° C
Bemessungslebensdauer	25.000 h
Drehbar	Ja
Schwenkbar	Ja
Anschlussart	L/N
Material	Aluminium/Glas

Produktabmessungen

Länge	100 mm
Breite	112 mm
Höhe	1000 mm
Gewicht	990 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Betriebsfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	max.20,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	max.20,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Nein
Lichtausbeute	Leuchtmittelabhängig


Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	Leuchtmittelabhängig
Lichtfarbe	Leuchtmittelabhängig
Farbtemperatur	Leuchtmittelabhängig
Farbwiedergabe	Leuchtmittelabhängig
System-Lumen	Leuchtmittelabhängig
Lichtstromerhalt ¹	Leuchtmittelabhängig
Farbkonsistenz SDCM	Leuchtmittelabhängig

¹ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze

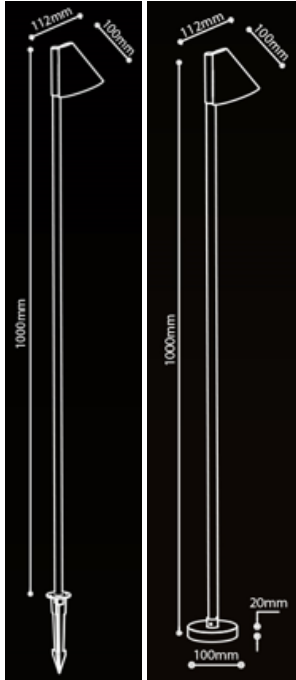

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

- Inklusive 1,0m Kabel mit Kabelverbinder
- Erdspiess und Bodenplatte



Inklusive/Including:

- 1,0m Kabel mit Kabelverbinder
- Erdspiess und Bodenplatte
- 1.0m cable with connector
- Spike and mounting base

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP65 staub- und strahlwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 1

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.