

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: MT70816

LED-Außenleuchte

MEGATRON PRO WALLIS GARTIA LED Gartenleuchte
15W/827

EAN-Code: 4020856708161



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?....	Ja (durch Hersteller)
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C
Bemessungslebensdauer	L70 B50 20.000
Schaltzyklen.....	40.000 x
Drehbar	Nein
Schwenkbar.....	Ja
Anschlussart.....	L/N
Material.....	Aluminium/Glas

Produktabmessungen

Länge.....	1000 mm
Breite.....	59 mm
Gewicht	825 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Betriebsfrequenz.....	50-60 Hz
Leistungsaufnahme.....	15,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	15,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Nein
Lichtausbeute.....	100 lm/W


Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Chip-Lumen	1500 lm
System-Lumen	600 lm
Nomineller Halbwertswinkel	80°
Bemessungshalbwertswinkel.....	80°
Lichtstromerhalt ¹	70 %
Farbkonsistenz SDCM	< 6

¹ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze

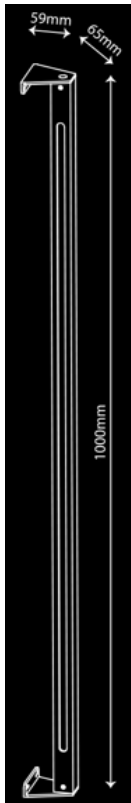

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive 0,5m Kabel mit Kabelverbinder



Inklusive/ Including:

- 0,5m Kabel mit Kabelverbinder
- 0.5m cable with connector

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP65 staub- und strahlwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.