

LED-Sanierungspanel für Ein- und Aufbau


Bedienungsanleitung

MEGATRON®

TECHNISCHE ANGABEN

Artikelnummer	MT76118	MT76119
Serienname	PANO+	
Farbe	Weiß	
Leistung	18W/12W/9W	24W/17W/12W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle <X>	D	E
System Lumen	1900lm	2500lm
Chip lumen	2500lm	3200lm
Candela	700cd	900cd
Halbwertswinkel	110°	
Spannung	AC/DC 180-260V, 50/60Hz	
Lichtfarbe (einstellbar)	3.000°K/4.000°K/6.500°K	
CRI	Ra80	
Lebensdauer	30.000h	
Schaltzyklen	40.000x	
Leistungsfaktor	> 0,9	
Deckenausschnitt rund (mm)	55 - 175	180 - 250
Deckenausschnitt eckig (mm)	55 - 148	180 - 212
Abmessungen Ø x H (mm)	217 x 15	292 x 15
Schutzart	IP20	

Einstellung der Farbtemperatur und des Lichtstroms (Lumen):

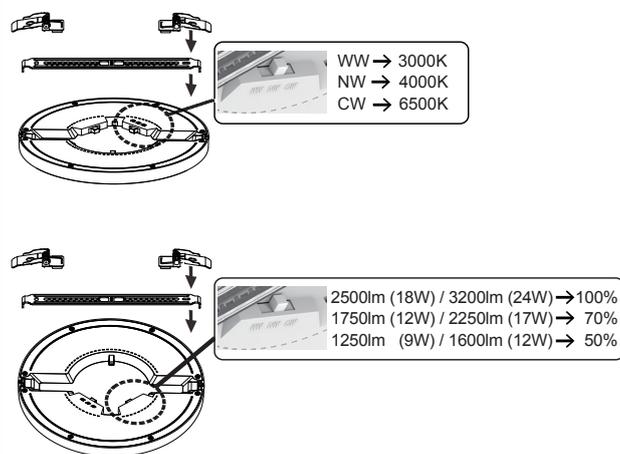

Stellen Sie die gewünschte Farbtemperatur und Helligkeit mit den Schieberegulern auf der Rückseite der Leuchte ein, bevor Sie die Leuchte befestigen.


Artikelnummer	MT76002	MT76003	MT76010	MT76011
Serienname	PANO Magnet Deko-Ring			
Farbe	Stahl gebürstet		Schwarz matt	
Abmessungen	219 x 15	294 x 15	219 x 15	294 x 15

HINWEISE:


- Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Elektroinstallationen dürfen nur durch Fachkräfte unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Die Leuchte darf erst nach Abschluß der Installation mit dem Stromnetz verbunden werden.
- Versuchen Sie nicht den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten! ⚡
- Sollte die Leuchte ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen die Leuchte abkühlen.
- Sollte das externe, flexible Kabel beschädigt sein, darf die Leuchte nicht mehr betrieben werden. Prüfung und Austausch sollte von einem lizenzierten und qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Der minimale Sicherheitsabstand zum beleuchteten Objekt beträgt 0,1m.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung der Leuchte oder in Verbindung mit falschen Komponenten zurückzuführen sind.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. ⚡
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

ACHTUNG:


- Nur für den trockenen Innenbereich geeignet
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20°C und +40°C.

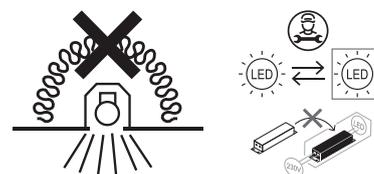


INSTALLATION (mit bestehendem Deckenausschnitt):

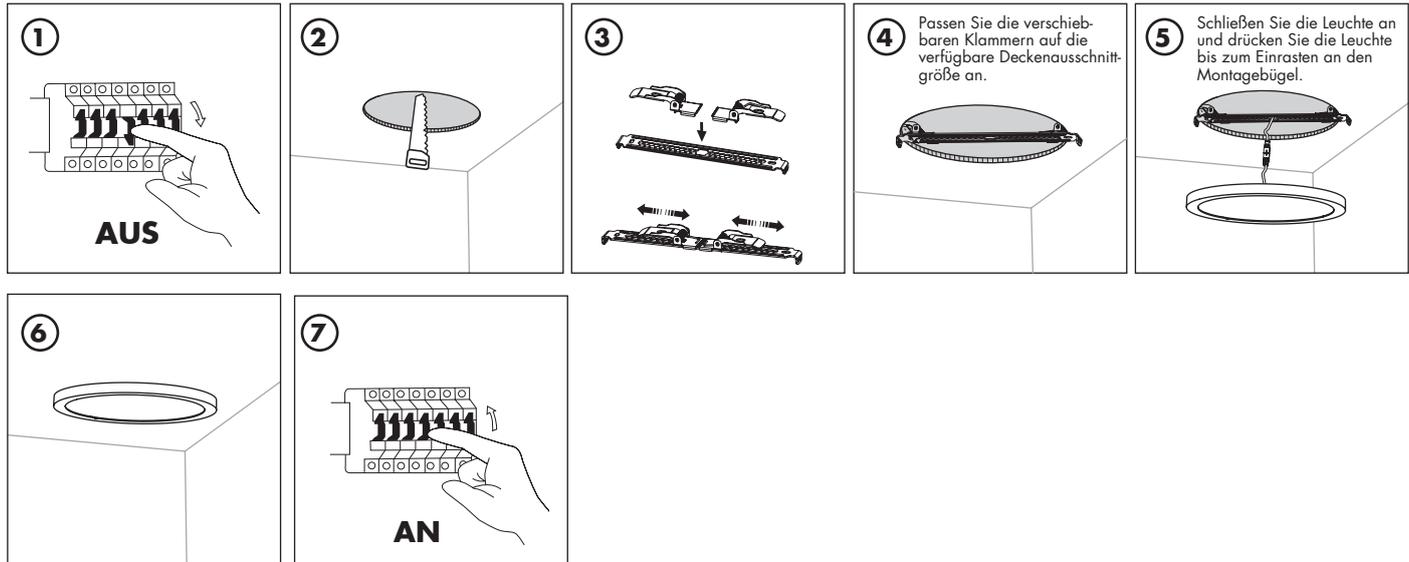

INSTALLATION (ohne Deckenausschnitt):

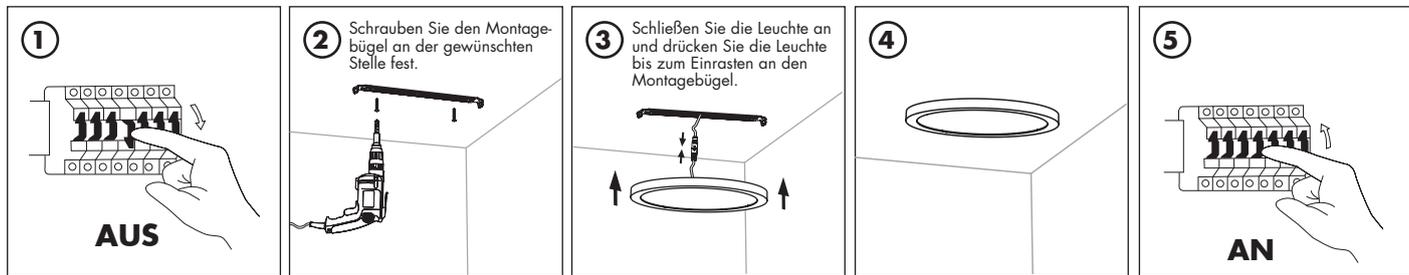

DEINSTALLATION (ohne Deckenausschnitt):

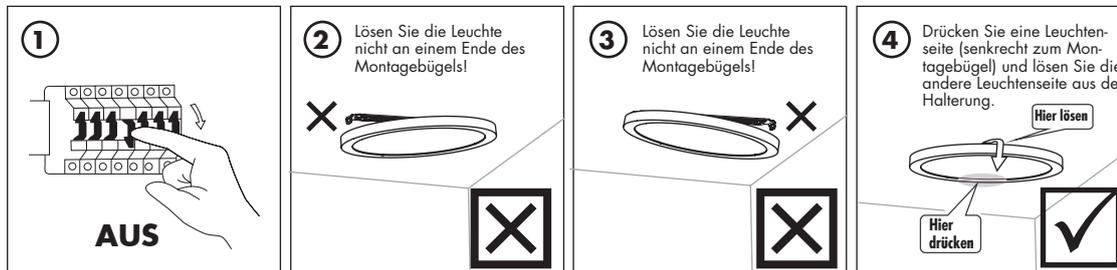

Richtige Methode zum Abnehmen der Halterung



Die korrekte Entsorgung des Produkts:

MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.