


gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: MT76119

LED Sanierungspanel für Ein-/Aufbau
MEGATRON PRO PANO+ LED 24W/830-65
(inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856761197

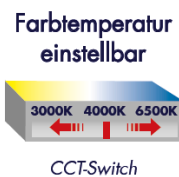

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
 Leuchtmittel austauschbar?..... Ja (vom Fachmann)
 Betriebstemperaturbereich-20 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer (L70B50)30.000 h
 Schaltzyklen.....>40.000x
 Drehbar Nein
 Schwenkbar Nein
 Anschlussart L/N
 Material Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

Höhe 15 mm
 Breite: 292 mm
 Tiefe 292 mm
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (eckig):
Min. 180mm – Max. 212mm
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser
 (rund):
Min. 180mm – Max. 250mm
 Gewicht 865 g

Elektrische Kenndaten

Systemspannung AC/DC 180-260 V
 Betriebsfrequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme 24,0 W
 Stromstärke 107 mA
 Elektrischer Leistungsfaktor λ >0,9
 Dimmbar? Nein
 Indikation Lampentyp austauschbare LED

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung830/840/865
 Lichtfarbe Warmweiß - Tageslichtweiß
 Farbtemperatur3000/4000/6500 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Abstrahlwinkel 110°
 Chiplichtstrom 3200 lm
 Systemlichtstrom 2500 lm
 Bemessungsspitzenlichtstärke 900 cd
 Farbconsistenz SDCM < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBh Birkenweiherstr.2 63505 Langenselbold
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze

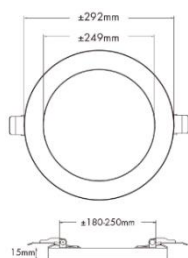

Lichtspektrum

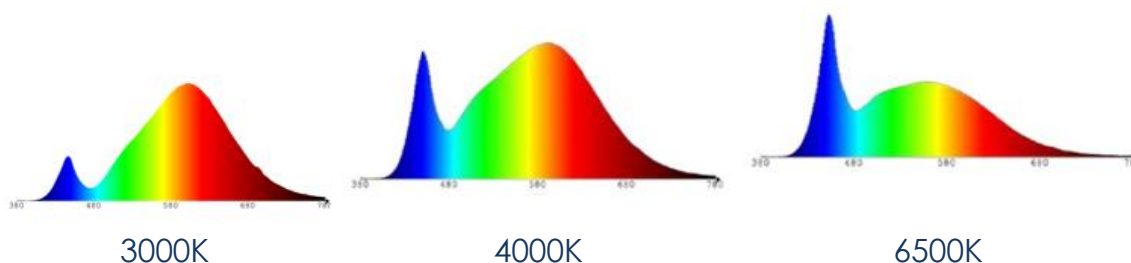

Hinweise und Empfehlungen

Hinweise

- Direktanschluss an 220-240V durch integriertes Vorschaltgerät
- Für die Einbaumontage geeignet (verschiebbare Klammern)
- Für die Aufbaumontage geeignet (Aufbauhöhe 15mm)
- Farbtemperatur auf 3000K, 4000K und 6500K einstellbar.
- Lumen auf 3200lm, 2250lm und 1600lm einstellbar.

Zubehör

DEKO-RING (MT76003, MT76011) separat erhältlich

Einfaches Aufsetzen durch Magnet



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.

Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBh Birkenweiherstr.2 63505 Langenselbold
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014