

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT77339

T8 Feuchtraumleuchte  
**MEGATRON PRO LUTO LED Feuchtraumleuchte**  
 1560mm 2 x 24W/840 (Grau)

EAN-Code: 4020856773398



Allgemeine Eigenschaften

Lampensockel? .....G13  
 Leuchtmittel mitgeliefert? .....Ja  
 Leuchtmittel austauschbar?.....Ja  
 Betriebstemperaturbereich .....-20 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer .....25.000 h  
 Anschlussart ..... L/N/PE  
 Material.....PC

Umwelteigenschaften

Die Leuchte wird mit der Lichtquelle  
 MT54404 der Energieklasse F  
 verkauft.

Produktabmessungen

Länge ..... 1560 mm  
 Breite ..... 100 mm  
 Höhe ..... 69 mm  
 Gewicht ..... 2252 g

Elektrische Kenndaten

Spannung ..... 220-240 V  
 Betriebsfrequenz.....50-60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 2 x 24,0 W  
 Bemessungsleistungsaufnahme..... 2 x 24,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor..... λ > 0,9  
 Dimmbar? ..... Nein  
 Lichtausbeute..... 2 x 100 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung ..... 840  
 Lichtfarbe ..... Neutralweiß  
 Farbtemperatur ..... 4000 K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Chip-Lumen ..... 2 x 2400 lm  
 Nomineller Halbwertswinkel ..... 340°  
 Bemessungshalbwertswinkel..... 340°  
 Farbkonsistenz SDCM ..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2013  
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

### Abmessungsskizze

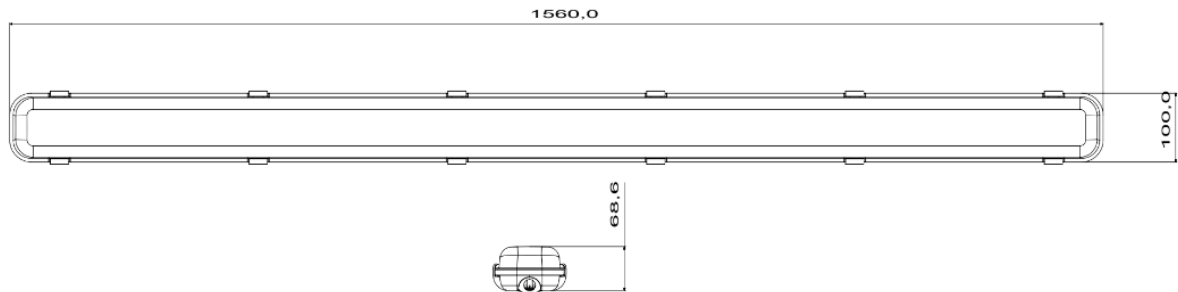

### Farbspektrum

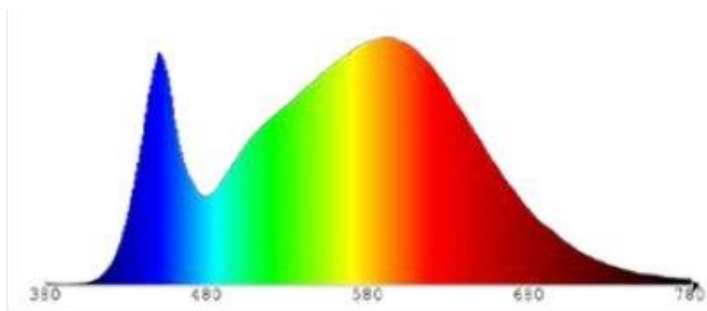

### Hinweise und Empfehlungen

#### **Zubehör**

- 4 x Dübel
- 4 x Schrauben
- 2 x Metallclip
- 12 x Edelstahlklammern
- Inkl. LED-T8 Röhren

#### **Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://www.megatron-licht.eu/idv-gmbh/recycling/index.html>

#### **Schutzart**

IP65 Staub und strahlwassergeschützt für den Außenbereich geeignet.

#### **Schutzklasse**

Klasse 2