

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT77341

T8 Feuchtraumleuchte
MEGATRON LUTO LED Feuchtraumleuchte
675mm 2x 9W/840 (Grau)

EAN-Code: 4020856773411



Allgemeine Eigenschaften

Lampensockel?.....G13
Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
Leuchtmittel austauschbar?.....Ja
Betriebstemperaturbereich-20 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L70 B50)25.000 h
Anschlussart L/N
Material Kunststoff

Umwelteigenschaften

Die Leuchte wird mit der Lichtquelle LM85285E der Energieklasse F verkauft.

Produktabmessungen

Länge 675 mm
Breite..... 105 mm
Höhe 61mm
Gewicht N/A g

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
Betriebsfrequenz..... 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 2x 9,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....2x 9,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor..... λ > 0,5
Dimmbar? Nein
Lichtausbeute..... 2x 100 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung 840
Lichtfarbe Neutralweiß
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabe Ra 80
Chip-Lumen 2x 900 lm
Nomineller Halbwertswinkel 280°
Bemessungshalbwertswinkel..... 280°
Farbkonsistenz SDCM < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze

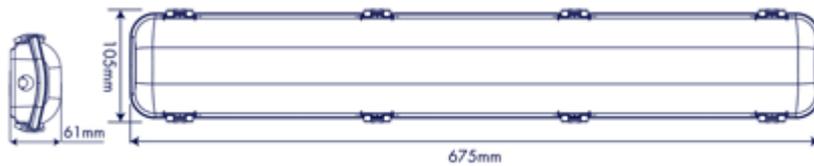

Farbspektrum

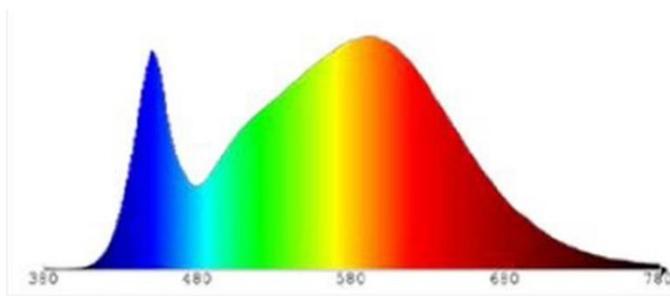

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

- 4 x Dübel
- 4 x Schrauben
- 2 x Metallclip
- 8 x Kunststoffklammern
- Inkl. 2x LED-T8 Röhre

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu/idv-gmbh/recycling/index.html>

Schutzart

IP65 Staub und strahlwassergeschützt für den Außenbereich geeignet.

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.