

MEGAMAN® RICO HR

MM76730-3/MM76731-3 F62300RC-R9,
MM76732-2/MM76733-2 F62300RCv1-R9,
MM76734-3/MM76735-3 F62300RC-w/ru

MEGAMAN®

Performa

FIXTURE RANGE

HIGH PERFORMANCE & QUALITY FROM MEGAMAN®


Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions |
Handleiding | Návod k použití



www.megaman.cc/resources/document-library/user-guides



Cut-Out / Bohrlochdurchmesser Ø :
68mm

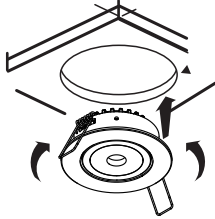

N
220-240V~
L

LED Constant Current
Driver
Konstantstromtreiber

LED +

LED -

N
220-240V~
L

LED driver
LED Treiber

N

L

+

-

Red Cable : +ve / Rotes Kabel : +ve

Black Cable : -ve / Schwarzes Kabel : -ve

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder entsprechend qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden.

La fuente de iluminación de esta luminaria solo debe ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio, o en su caso, por personal cualificado.

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo rappresentante o da una persona similmente qualificata.

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

De lichtbron in deze lamp mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

Zdroj světla v tomto svítidle smí být vyměněn pouze elektrikářem, nebo servisním agentem výrobce.

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.


Die Anschlussleitung der Leuchte kann nicht ersetzt werden. Ist diese beschädigt, muss die Leuchte entsorgt werden.

El cable exterior flexible de este sistema de iluminación no se puede cambiar. Si el cable se daña, hay que desechar todo el sistema de iluminación.

Il cavo flessibile esterno e il filo elettrico di questa illuminazione non si possono sostituire. Se si danneggiano, l'illuminazione deve essere buttata via.

Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

Je-li externí kabel poškozen, nemůže být vyměněn - svítidlo by mělo být zlikvidováno.

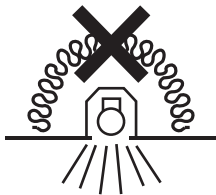

The luminaires is not suitable for covering with thermally insulating material.

Die Leuchte ist nicht für Abdeckung mit Wärmeisolierung geeignet.

La luminaria no es apta para su revestimiento con material termoaislante.

Non coprire con materiale termoisolante.

Luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique.

De lamp is niet geschikt voor bedekking met thermisch isolatiemateriaal.

Svítidlo nesmí být překryto tepelným izolantem.

This product contains a light source of energy efficiency class <G>

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <G>

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <G>

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G>

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <G>

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <G>

MEGAMAN® RICO HR

MM76730-3/MM76731-3 F62300RC-R9,
MM76732-2/MM76733-2 F62300RCv1-R9,
MM76734-3/MM76735-3 F62300RC-w/ru




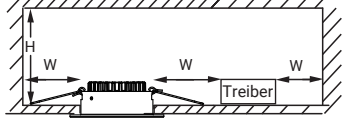
MEGAMAN®







Performa


FIXTURE RANGE

HIGH PERFORMANCE & QUALITY FROM MEGAMAN®

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions |
Handleiding | Návod k použití


 	P	I	U		CRI	
						W (mm) H (mm)
MM76730-3, MM76731-3 F62300RC-R9	6.5W	350mA	16~21V ^{ac}	Yes/Ja	Ra95	80 30
MM76732-2, MM76733-2 F62300RCv1-R9	9W	500mA	16~21V ^{ac}	Yes/Ja	Ra95	80 30
MM76734-3, MM76735-3 F62300RC-w/ru	6W	350mA	15~19V ^{ac}	Yes/Ja	Ra97	80 30

	I	U	λ	I	U	Ta	Tc		
SELV	Input / Eingang			Output / Ausgang					
MM56017-3 LD0509x1d-C350 	53mA	220-240V~ 50/60Hz	>0.9	350mA	16~24V ^{ac}	-30°C~+40°C	+85°C	100-5%	F62300RC-R9 = MM76730-3, MM76731-3 F62300RC-w/ru = MM76734-3, MM76735-3
MM56018-2 LD0512x1d-C500 	72mA	220-240V~ 50/60Hz	>0.9	500mA	16~24V ^{ac}	-30°C~+40°C	+85°C	100-5%	F62300RCv1-R9 = MM76732-2, MM76733-2
MM56019 LD205021/dm-C350 	124mA	220-240V~ 50/60Hz	>0.9	350mA	30~60V ^{ac}	-30°C~+40°C	+85°C	100-5%	F62300RC-R9 = MM76730-3, MM76731-3 F62300RC-w/ru = MM76734-3, MM76735-3

 
 0.1m

The minimum safety distance from the illuminated object is 0.1m.
Der Mindestsicherheitsabstand von den Leuchtkörpern beträgt 0.1m.
La distancia mínima de seguridad desde el objeto iluminado es de 0.1m.
La distanza minima di sicurezza dall'oggetto illuminato è 0.1m.
La distance de sécurité minimale par rapport à l'objet éclairé est de 0.1m.
Minimální bezpečná vzdálenost od nasvětlovaného objektu je 0,1m.
De minimale veiligheidsafstand ten opzichte van het verlichte object bedraagt 0.1m.

 
Correct Disposal of This Product

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Die korrekte Entsorgung des Produkts

 Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen Ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

IDV GmbH
Birkenweiherstr. 2
D-63505 Langenselbold
Germany
www.megaman.de



t_a
-30°C ~ +40°C



Ver.2023.01_V3