

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions |
 Handleiding | Návod k použití

H05RN-F/3G1.0 → IP44
 H07RN-F/3G1.5

<https://www.megaman.cc/resources/document-library/user-guides>

Installation video

A1
 3 PCS

A2
 3 PCS

A3
 3 PCS

OFF/AUS

CCT P

○ 3000K
 ● 4000K

W L

Einheit: mm

ITEM	L	W
MM77124-4	169	149
FCL71700v0-ds/sc+LA10175		
MM77125-3	195	189
FCL71800v0-ds/sc+LA10175		

A2x3

A3x3



A1x3

12" mm


30mm

40mm



ON/AN

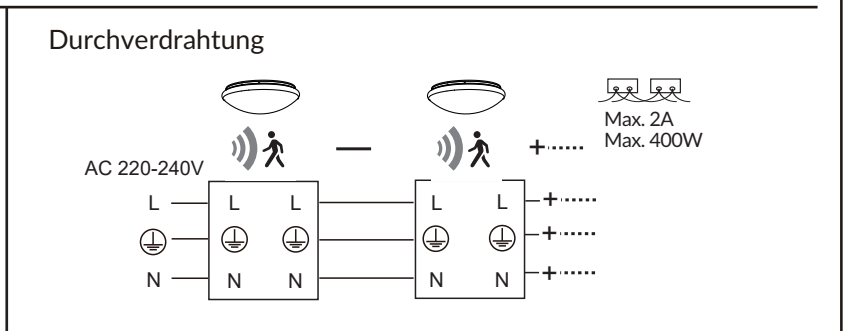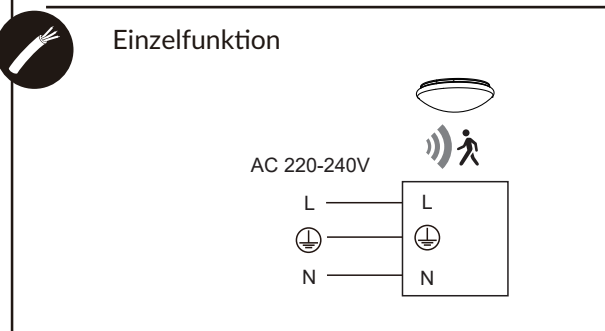

Master-Slave Funktion

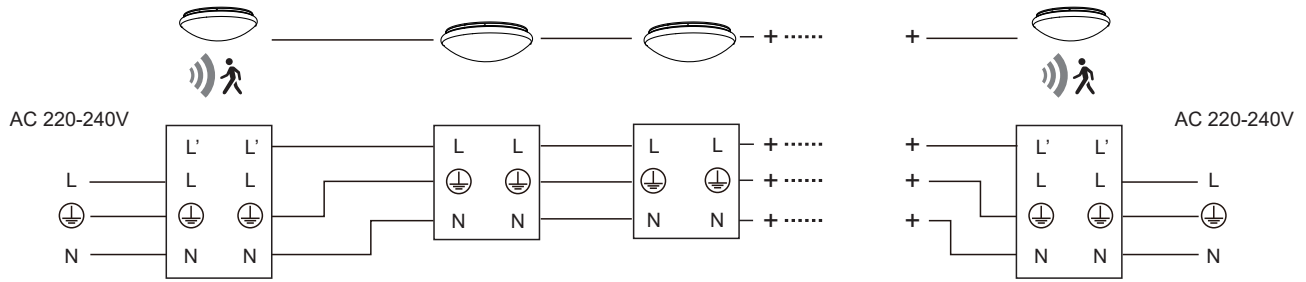


0.5-3 meter/sec

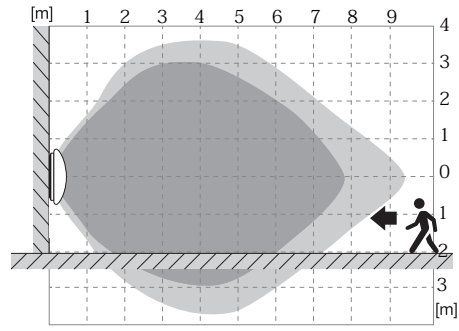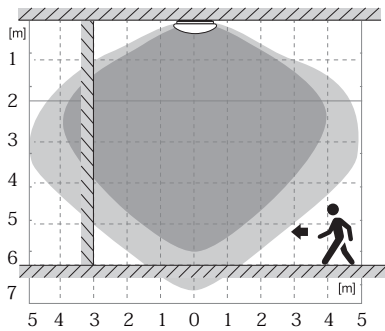

● Switch UP/Schalter OBEN
○ Switch DOWN/Schalter UNTEN

1	2	3	4	5	6
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
100%	75%	50%	10%	5s	40s
○	○	○	○	○	○
50%	10%	5min	15min	50lux	10lux
○	○	○	○	○	○
10%	50%	100%			

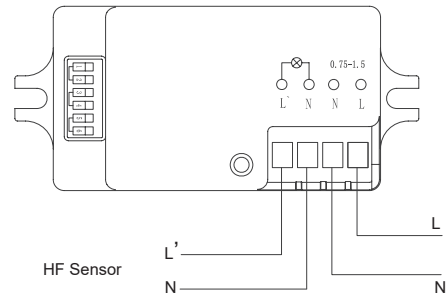

LA10175 HF-Sensor:
 HF-Sensor-Leistung: 1W
 Standby-Leistung: ≤ 0.5W
 HF-Sensor-Frequenz: 5.8 GHz +/- 75MHz
 Der HF-Sensor funktioniert mit AC 220-240V, nicht mit DC Gleichstrom.



Caution – Risk of Electric Shock! Vorsicht - GEFAHR EINES STROMSCHLAGS! ATENCIÓN - RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Attenzione - RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA!
ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE! Voorzichtig - GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK! POZOR! - Riziko úrazu elektrickým proudem.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
 Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder entsprechend qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden.
 La fuente de iluminación de esta luminaria solo debe ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio, o en su caso, por personal cualificado.
 La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo rappresentante o da una persona similmente qualificata.
 La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
 De lichtbron in deze lamp mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
 Zdroj světla v tomto svítidle smí být vyměněn pouze elektrikářem, nebo servisním agentem výrobce.

This product contains a light source of energy efficiency class <X>
 Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>
 Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>
 Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>
 Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>
 Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <X>

Vereinfachte EU Konformitätserklärung:

Hiermit bestätigt die IDV GmbH die Konformität des HF-Sensors mit der Richtlinie 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung ist auf der Website: www.megaman.de/downloads/konformitaetserklarung/index.html zur Verfügung gestellt.

	P	I	λ	Light source energy efficiency class / Lichtquelle Energieeffizienzklasse <X>	Ta	Max	
MM77124-4 FCL71700v0-ds/sc+LA10175	16W/11W	95mA/60mA	>0.7	F	-20°C ~ +40°C	20pcs	Ø330 x H110
MM77125-3 FCL71800v0-ds/sc+LA10175	23W/16W/11W	130mA/95mA/60mA	>0.7	E	-20°C ~ +40°C	10pcs	Ø390 x H115
MM77128 LA10175	N/A	N/A	N/A	N/A	-20°C ~ +40°C	N/A	N/A

Die korrekte Entsorgung des Produkts

Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

IDV GmbH
 Birkenweiherstr. 2
 D-63505 Langensfeld
 Germany
www.megaman.de



Correct disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

