

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: MM77218

PINOLITE LED Pflanzenleuchte

MEGAMAN LED PINOLITE Pflanzenleuchte 280mm  
4W/Spezial

EAN-Code: 4020856772186



### Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? ..... Ja  
 Leuchtmittel austauschbar? ..... Nein  
 Betriebstemperaturbereich ..... -30 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer ..... 25.000 h  
 Anschlussart ..... L/N  
 Material ..... Kunststoff

### Produktabmessungen

Länge ..... 280 mm  
 Breite ..... 39 mm  
 Höhe ..... 23 mm  
 Gewicht ..... 76 g

### Elektrische Kenndaten

Spannung ..... 220-240 V  
 Netzfrequenz ..... 50-60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 4,0 W  
 Bemessungsleistungsaufnahme ..... 4,0 W  
 Gewichteter Energieverbrauch ..... 4 kWh/1.000 h  
 Elektrischer Leistungsfaktor .....  $\lambda > 0,5$   
 Dimmbar? ..... Nein  
 Anlaufzeit<sup>1</sup> ..... Sofort voller Lichtstrom

### Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung ..... Spezial  
 Lichtfarbe ..... Spezial  
 Farbtemperatur ..... 2800 K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Photonen-Flux ..... 8  
 Nennlichtstrom ..... Spezial  
 Bemessungsnutzlichtstrom ..... Spezial  
 Nomineller Halbwertswinkel ..... 120°  
 Bemessungshalbwertswinkel ..... 120°  
 Lampenlichtstromerhalt<sup>4</sup> .....  $\geq 70 \%$   
 Farbkonsistenz SDCM .....  $< 6$

<sup>1</sup> bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom


<sup>2</sup> gebunden als Amalgam

<sup>3</sup> eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs


<sup>4</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

### Abmessungsskizze

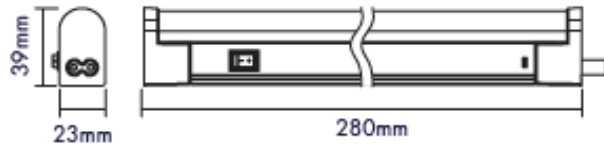

### Farbspektrum

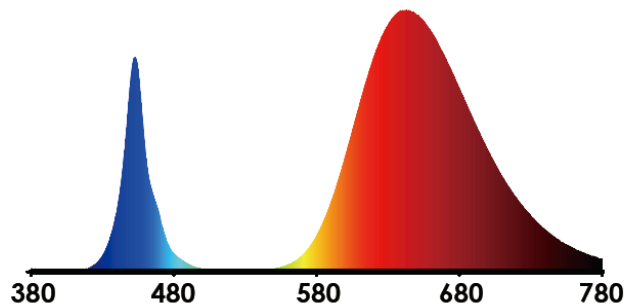

### Hinweise und Empfehlungen

#### Zubehör

Inklusive Ein-/Ausschalter

Inklusive 1,8m Anschlußkabel

Inklusive 2x Montageklammern



Verbindungskabel 150mm separat erhältlich (**MM87200**):



#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

#### Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet

#### Schutzklasse

Klasse 2