

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: MM77219

PINOLITE LED Pflanzenleuchte

MEGAMAN LED PINOLITE Pflanzenleuchte 580mm
8,5W/Spezial

EAN-Code: 4020856772193



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
 Leuchtmittel austauschbar?..... Nein
 Betriebstemperaturbereich -30 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer25.000 h
 Anschlussart L/N
 Material..... Kunststoff

Produktabmessungen

Länge 580 mm
 Breite..... 39 mm
 Höhe..... 23 mm
 Gewicht 225 g

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
 Netzfrequenz50–60 Hz
 Leistungsaufnahme..... 8,5 W
 Bemessungsleistungsaufnahme..... 8,5 W
 Gewichteter Energieverbrauch9 kWh/1.000 h
 Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,5$
 Dimmbar? Nein
 Anlaufzeit¹ Sofort voller Lichtstrom


Lichttechnische Eigenschaften

FarbkennungSpezial
 LichtfarbeSpezial
 Farbtemperatur2800 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Photonen-Flux.....17
 NennlichtstromSpezial
 Bemessungsnutzlichtstrom.....Spezial
 Nomineller Halbwertswinkel 120°
 Bemessungshalbwertswinkel..... 120°
 Lampenlichtstromerhalt⁴ $\geq 70 \%$
 Farbkonsistenz SDCM < 6


¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom
² gebunden als Amalgam
³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs
⁴ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Abmessungsskizze

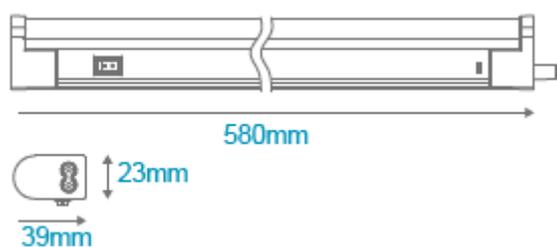

Farbspektrum

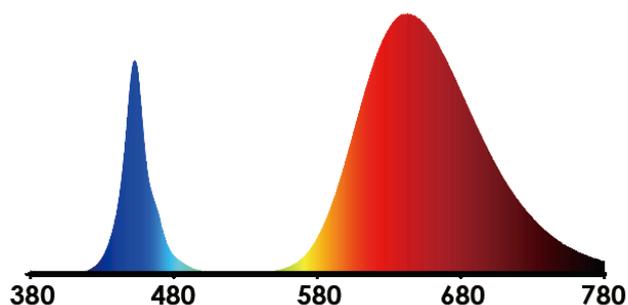

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive Ein-/Ausschalter

Inklusive 1,8m Anschlußkabel

Inklusive 2x Montageklammern



Verbindungskabel 150mm separat erhältlich (**MM87200**):



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2