


gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: LM85640-2

Badleuchte Chrom  
(LIGHTME) LED AQUA Kopfspiegelleuchte  
CCT IP44 4,9W/840-27

EAN-Code: 4020856856404

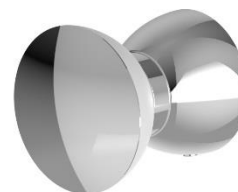

### Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar	Ja
Bemessungslebensdauer (L70 B50)	25.000 Std.
Schaltzyklen	40.000 x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Kunststoff
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

### Produktabmessungen

#### Leuchte:

Höhe	94 mm
Breite	70 mm
Tiefe	70 mm
Gewicht	160 g

#### Leuchtmittel (LM85488-2):

Höhe	61 mm
Breite	70 mm
Tiefe	70 mm
Gewicht	63 g

### Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	4,9 W
Bemessungsleistungsaufnahme	4,9 W
Gewichteter Energieverbrauch	5 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,4$
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit <sup>1</sup>	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung <sup>2</sup>	N/A

### Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827/840
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß
Farbtemperatur	2700K/4000K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	400 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	400 lm
Lampenlichtstromerhalt <sup>3</sup>	70 %
Farbkonsistenz SDCM	$\leq 6$

<sup>1</sup> bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

<sup>2</sup> eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

<sup>3</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

### Hinweise und Empfehlungen

#### Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

#### Color Select




**Die Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß sind mit jedem Lichtschalter durch Ein/Aus-schalten einstellbar.**



### Abmessungsskizze

LED LM85640-2

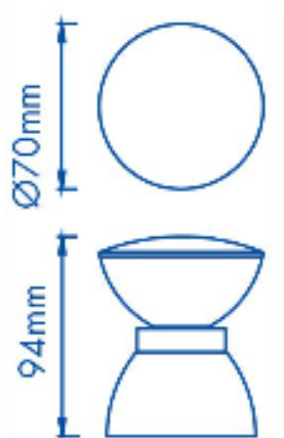

### Farbspektrum

