

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: LM85681-2

Tischleuchte Weiß
 (LIGHTME) LED SIMPLESSA Tischleuchte 6W
 GU10/827

EAN-Code: 4020856856817



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar	Ja
Bemessungslebensdauer	25.000 Std.
Schaltzyklen	40.000 x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Ja
Anschlussart	Eurostecker
Material	Aluminium/Kunststoff
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Produktabmessungen

Leuchte:

Durchmesser	150 mm
Höhe	473 mm
Gewicht	814 g

Leuchtmittel (LM85400):

Durchmesser	90 mm
Höhe	53 mm
Gewicht	63 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	6,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	6,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	6 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung ²	32 W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	420 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	340 lm
Lampenlichtstromerhalt ³	70 %
Farbkonsistenz SDCM	≤ 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom
² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs
³ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen


Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>



3-Step Dimming:


Dimmen mit jedem herkömmlichen Lichtschalter durch Ein- und Ausschalten.

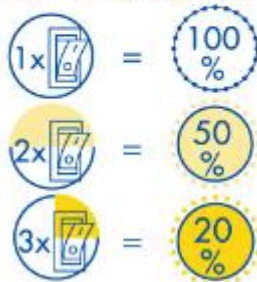

GU10 Nachhaltig Austauschbar

Abmessungsskizze

LED LM85681-2

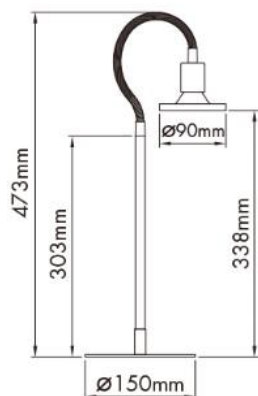

Farbspektrum



2700K

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© September 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.