

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: LM85685-2

Stehleuchte Nickel
(LIGHTME) LED SIMPLESSA Stehleuchte 9W
GU10/827

EAN-Code: 4020856856855



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?.....	Ja
Leuchtmittel austauschbar.....	Ja
Bemessungslebensdauer (L70B50)	30.000 Std.
Schaltzyklen.....	40.000 x
Drehbar.....	Nein
Schwenkbar.....	Ja
Anschlussart.....	Eurostecker
Material.....	Aluminium
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Produktabmessungen

Leuchte:

Durchmesser	220 mm
Höhe.....	1475 mm
Gewicht	1600 g

Leuchtmittel (LM85402):

Durchmesser	145 mm
Höhe.....	53 mm
Gewicht	151 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme.....	9,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	9,0 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	9 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung ²	44 W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	700 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	600 lm
Lampenlichtstromerhalt ³	70 %
Farbkonsistenz SDCM	≤ 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom
² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs
³ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen


Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>




3-Step Dimming:

Dimmen mit jedem herkömmlichen Lichtschalter durch Ein- und Ausschalten.

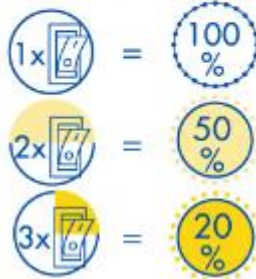


GU10 Nachhaltig Austauschbar

Abmessungsskizze LED LM85685-2

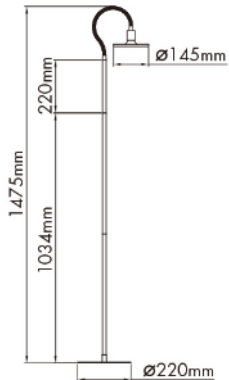

Farbspektrum

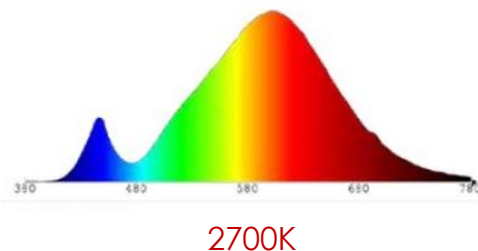

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© September 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.