

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: LM85687-2

Stehleuchte Weiß  
 (LIGHTME) LED SIMPLESSA Stehleuchte 9W  
 GU10/827

EAN-Code: 4020856856879



### Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar	Ja
Bemessungslebensdauer (L70B50)	30.000 Std.
Schaltzyklen	40.000 x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Ja
Anschlussart	Eurostecker
Material	Aluminium
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

### Produktabmessungen

#### Leuchte:

Durchmesser	220 mm
Höhe	1475 mm
Gewicht	1600 g

#### Leuchtmittel (LM85409):

Durchmesser	145 mm
Höhe	53 mm
Gewicht	151 g

### Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	9,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	9,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	9 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit <sup>1</sup>	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung <sup>2</sup>	44 W

### Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	700 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	600 lm
Lampenlichtstromerhalt <sup>3</sup>	70 %
Farbkonsistenz SDCM	≤ 6

<sup>1</sup> bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom  
<sup>2</sup> eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs  
<sup>3</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

## Hinweise und Empfehlungen


### Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>




### 3-Step Dimming:

Dimmen mit jedem herkömmlichen Lichtschalter durch Ein- und Ausschalten.

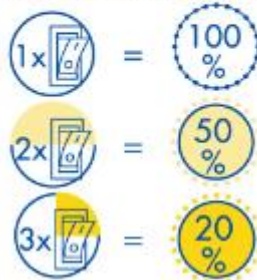


### GU10 Nachhaltig Austauschbar

## Abmessungsskizze LED LM85687-2

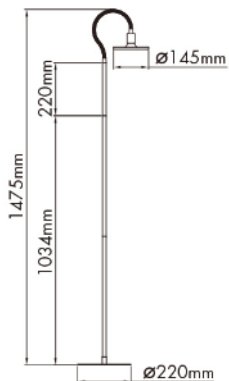

## Farbspektrum

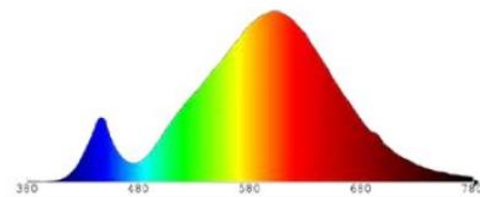

2700K