

# LED Stehleuchte GU10 – **SIMPLESSA**

## Bedienungsanleitung



### TECHNISCHE DATEN

| Serie                                      | SIMPLESSA |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Artikelnummer                              | LM85685-2 | LM85686-2 | LM85687-2 | LM85688-2 |
| Farbe                                      | Nickel    | Chrom     | Weiß      | Schwarz   |
| Fassung                                    | GU10      |           |           |           |
| Inkl. Leuchtmittel                         | LM85402-2 | LM85409-2 |           |           |
| Leistung Leuchtmittel                      | 9W        |           |           |           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle <X> | G         |           |           |           |
| Gesamlichtstrom                            | 700lm     |           |           |           |
| Netzanschluß                               | 220-240V~ |           |           |           |
| Frequenz                                   | 50Hz      |           |           |           |
| IP Schutzart                               | IP20      |           |           |           |




### HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Versuchen Sie nicht den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten! ⚠
- Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen während der Installation Handschuhe zu tragen.
- Sollte die Leuchte oder das Leuchtmittel ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts oder in Verbindung mit unpassenden Teilen zurückzuführen sind.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X >
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

### ACHTUNG:


- Sofortiger Neustart möglich.
- Das Leuchtmittel darf nicht während des Betriebes angefasst werden. Verletzungsgefahr durch Hitze.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20°C und +40°C.

### INSTALLATION

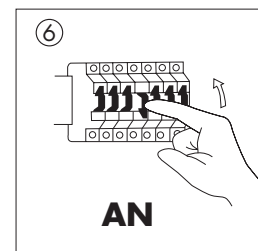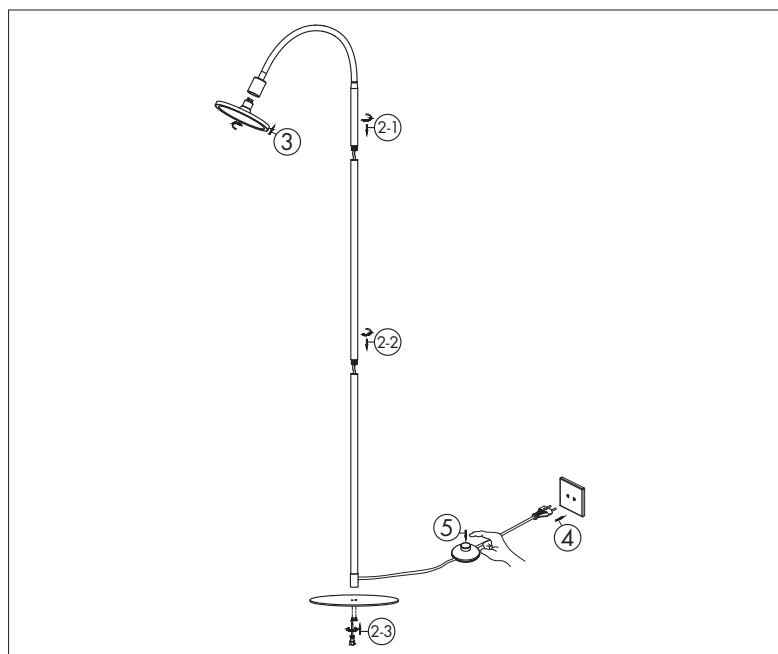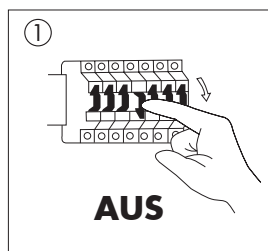

1. Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
2. Schrauben Sie das Standrohr aus den 3 mitgelieferten Einzelteilen zusammen und schrauben Sie den unteren Teil auf den Leuchtenfuß.
3. Drehen Sie das mitgelieferte Leuchtmittel (LM85402-2/LM85409-2) in die Leuchtenfassung ein.
4. Schließen Sie die Leuchte an die Stromversorgung an.
5. Schalten Sie die Leuchte an.
6. Schalten Sie die Stromversorgung AN.

### Die korrekte Entsorgung des Produkts:

 LIGHTME® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

IDV GmbH | Birkenweierstraße 2 | D-63505 Langenselbold | Germany | [www.lightme.eu](http://www.lightme.eu)

