

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012



Artikel-Nr.: MT69043

LED-Außenleuchte
MEGATRON PRO LED POLLA Pollerleuchte
max.18W/E27

EAN-Code: 4020856690435



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? Nein
 Leuchtmittel austauschbar? Ja
 Energieeffizienzklassen
 kompatibler Leuchtmittel E-A++
 Betriebstemperaturbereich -20 bis +50° C
 Schaltzyklen Leuchtmittelabhängig
 Drehbar Nein
 Schwenkbar Nein
 Anschlussart L/N/PE
 Material Aluminium/Druckguss

Produktabmessungen

Durchmesser 147 mm
 Höhe 900 mm
 Gewicht N/A

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
 Frequenz 50-60 Hz
 Leistungsaufnahme Max.18,0 W
 Bemessungsleistungsaufnahme Max.18,0 W
 Elektrischer Leistungsfaktor λ >0,5
 Dimmbar? Nein
 Bemessungslebensdauer Leuchtmittelabhängig
 Lichtausbeute Leuchtmittelabhängig
 Feldwinkel Leuchtmittelabhängig

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung Leuchtmittelabhängig
 Lichtfarbe Leuchtmittelabhängig
 Farbtemperatur Leuchtmittelabhängig
 Farbwiedergabe Leuchtmittelabhängig
 System Lumen Leuchtmittelabhängig
 Chip Lumen Leuchtmittelabhängig
 Farbkonsistenz SDCM Leuchtmittelabhängig

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze

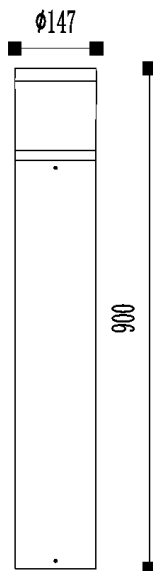

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Zubehör

Inkl. Anschlussbox für 2x5x2,5mm² Kabel

Inkl. Anschlussbox für
2 x 5 x 2,5mm² Kabel
(Kabel \varnothing max. 14,9mm)

Incl. connection box for
2 x 5 x 2,5mm² cable
(cable \varnothing max. 14,9mm)



Schutzart

IP54 Staub und spritzwassergeschützt für den Außenbereich geeignet.

Schutzklasse

Klasse 1