

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT70803

Außenleuchte

MEGATRON PRO GARTIA Gartenleuchte max.35W

EAN-Code: 4020856708031



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? ..... Nein  
 Leuchtmittel austauschbar? ..... Ja  
 Betriebstemperaturbereich ..... -25 bis +45° C  
 Bemessungslebensdauer ..... Leuchtmittelabhängig  
 Drehbar ..... Ja  
 Schwenkbar ..... Ja  
 Anschlussart ..... L/N  
 Material ..... Aluminium/Glas

Produktabmessungen

Mit Bodenplatte

Länge ..... 130 mm  
 Höhe ..... 258 mm  
 Gewicht ..... 788 g

Mit Erdspieß

Länge ..... 130 mm  
 Höhe ..... 416 mm  
 Gewicht ..... 800 g

Elektrische Kenndaten

Spannung ..... 220-240 V  
 Betriebsfrequenz ..... 50-60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... max.35,0 W  
 Bemessungsleistungsaufnahme ..... max.35,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor ..Leuchtmittelabhängig  
 Dimmbar? .....Leuchtmittelabhängig  
 Lichtausbeute .....Leuchtmittelabhängig


Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung .....Leuchtmittelabhängig  
 Lichtfarbe .....Leuchtmittelabhängig  
 Farbtemperatur .....Leuchtmittelabhängig  
 Farbwiedergabe .....Leuchtmittelabhängig  
 System-Lumen .....Leuchtmittelabhängig  
 Lichtstromerhalt<sup>1</sup> .....Leuchtmittelabhängig  
 Farbkonsistenz SDCM .....Leuchtmittelabhängig

<sup>1</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

### Abmessungsskizze

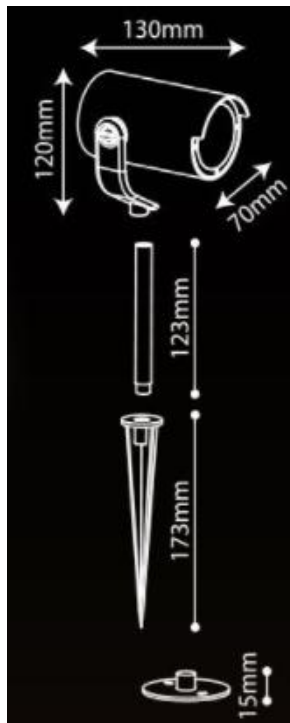

### Hinweise und Empfehlungen

#### Zubehör

- Inklusive 1,5m Kabel mit Kabelverbinder
- Erdspieß und Bodenplatte



#### Inklusive/Including:

- 1,5m Kabel mit Kabelverbinder
- Erdspieß und Bodenplatte
- 1.5m cable with connector
- Spike and mounting base

#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

#### Schutzart

IP65 staub- und strahlwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet

#### Schutzklasse

Klasse 1