

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012



Artikel-Nr.: MT70814

Aussenleuchte
MEGATRON CAPPI LED Gartenleuchte
EAN-Code: 4020856708147



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? Nein
 Leuchtmittel austauschbar? Ja
 Betriebstemperaturbereich Leuchtmittelabhä.
 Schwenkbar 180°
 Anschlussart L/N/PE
 Material Kunststoff

Produktabmessungen

Durchmesser 75 mm
 Höhe (ohne Leuchtmittel) 450 mm
 Gewicht 726 g

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
 Betriebsfrequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme Max. 80 W
 Bemessungsaufnahme Max. 80 W
 Elektrischer Leistungsfaktor Lampenabhängig
 Dimmbar? Nein
 Indikation Lampentyp LED PAR38

Lichttechnische Eigenschaften

Beispiel MM17672

Farbkennung 828
 Lichtfarbe Warmweiß
 Farbtemperatur 2800 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Nennlichtstrom 950 lm
 Bemessungsnutzlichtstrom 760 lm
 Bemessungslebensdauer 15000 h
 Nomineller Halbwertswinkel 35°
 Bemessungshalbwertswinkel 35°
 Lichtstromerhalt¹ 70 %
 Farbkonsistenz SDCM < 6
 Äquivalenz-Leistung 87 W


¹ am Ende der Nennlebensdauer

Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze

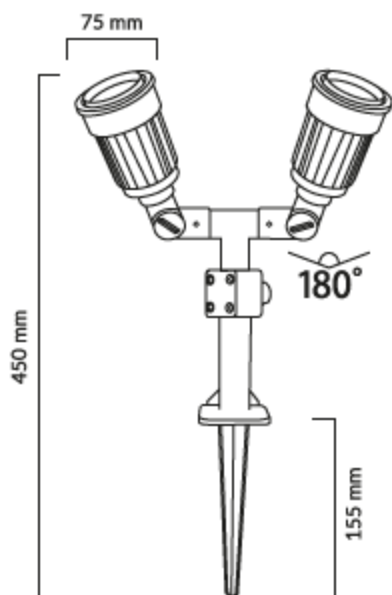

Empfohlene Leuchtmittel

LED: MM17552, MM17672, MM17674, LM85123 und LM85128.

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive 3m Anschlusskabel und Schuko-Stecker

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP44

Schutzklasse

Klasse 2