

## Bedienungsanleitung

### TECHNISCHE DATEN



Serienname	CAPPI	CAPPI 2
Artikelnummer	MT70813-2	MT70814
Socket	E27	E27
Leistung	Max. 80W LED PAR38	Max. 80W LED PAR38
Netzanschluß	220–240V~	220–240V~
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
IP Schutzart	IP44	IP44

### HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Vor der Installation, dem Leuchtmittelwechsel oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten!
- Sollte das Leuchtmittel ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie das Leuchtmittel abkühlen.
- Der minimale Sicherheitsabstand zum beleuchteten Objekt beträgt 0,1 m. 
- Es dürfen nur PAR38 Reflektoren (Max. 80W), die spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet sind, in der Leuchte eingesetzt werden.
- Sollten in der Leuchte Leuchtmitteln mit niedrigeren IP Schutzklassen (< IP44) verwendet werden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.
- Sollte die Leuchte umgebaut, zweckfremdet oder herkömmliche Leuchtmittel, wie z.B. Glüh-, bzw. Halogenlampen oder andere Leuchtmittel >80W verbaut werden, besteht Kurzschluss- und Brandgefahr.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Leuchtmittels oder in Verbindung mit falschen Komponenten zurückzuführen ist.
- Sollte das externe, flexible Kabel beschädigt sein, darf die Leuchte nicht mehr betrieben werden. Die Prüfung sollte von einem lizenzierten und qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



### MONTAGE:

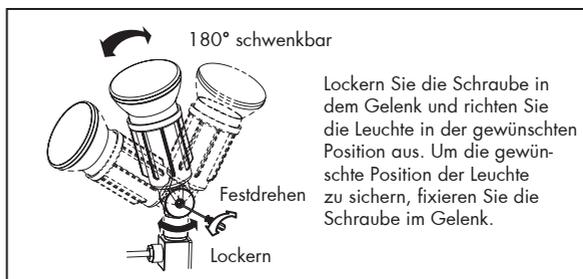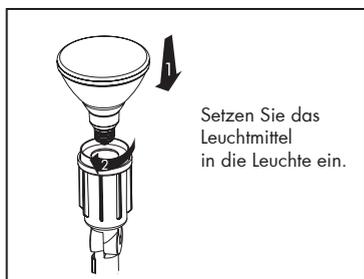

### Die korrekte Entsorgung des Produkts:

-  MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

# Garden Fixture – CAPPI

**MEGATRON®**

## Instruction Manual

### TECHNICAL SPECIFICATION



Series name	CAPPI	CAPPI 2
Model Number	MT70813-2	MT70814
Socket	E27	E27
Wattage	Max. 80W LED PAR38	Max. 80W LED PAR38
Voltage	220–240V~	220–240V~
Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
IP Rating	IP44	IP44

### CAUTIONS:

- Read the entire manual carefully before installation and operation.
- Switch off the power source before installation, replacement and cleaning.
- Wearing gloves during installation is recommended to ensure the luminaire is kept in the best condition.
- The minimum safety distance from the illuminated object is 0.1 m. 
- It is recommended to use the PAR38 reflectors (Max. 80W) with water resistant outdoor features in order to maintain adequate outdoor protection degree for the luminaire. Using lamps with lower IP rating (< IP44) outdoors will result in malfunction. Using incandescent lamp, halogen or other kind of light sources >80W will result in risk of fire or electric shock.
- The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from the misuse of the luminaire or from when it is used with inappropriate equipment.
- The luminaire must not be operated, in case the external flexible power cord is damaged. The verification and replacement should be handled by a licensed and qualified electrician for safety purpose.
- Consult your dealer if you have any enquiries.



### INSTALLATION:

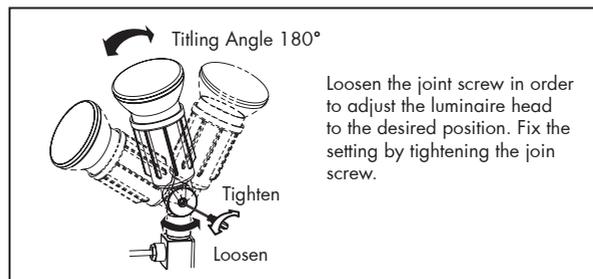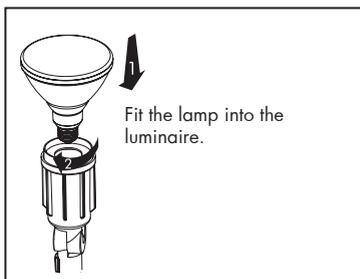

### Correct disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly, to promote the sustainable reuse of material resources. To return your device, please use the return and collection systems, or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.