

AUDIO SCHNITTSTELLEN


müller AS 36.x3 knx



Zubehör



Lautsprecher LA 06.10

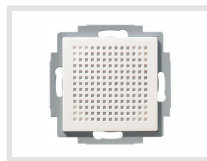

Lautsprecher LA 16.10

Übersicht

- Audioschnittstelle für die Gebäudesystemtechnik KNX-TP
- 6 individuelle MP3-Dateien können via ETS übertragen werden
- 12 vordefinierte Töne/Melodien
- 3 binäre Eingänge
- 10 Eingangsobjekte und 16 Szenen konfigurierbar
- Externer Lautsprecher anschließbar
- Kleiner externer Lautsprecher (LA 06.10) im Lieferumfang enthalten (AS 36.13 knx)
- Einstellbare Lautstärke
- Keine Hilfsspannung notwendig
- Funktion Tag-/Nachtbetrieb
- Funktion Stummschaltung
- Übersichtlich strukturierte ETS
- Einfache Handhabung und Montage
- Unterputzmontage
- Kompakte Abmessungen
- Kann hinter jeder Art von Blindabdeckung oder bei einer tiefen Dose auch hinter Schalter/Taster installiert werden!

Bestellnummern

■ müller

AS 36.03 knx

Audio Schnittstelle

AS 36.13 knx

ohne Lautsprecher

Audio Schnittstelle

mit Lautsprecher

AUDIO SCHNITTSTELLEN

müller AS 36.x3 knx

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
AS 36.03 knx	4022709242419	24241
AS 36.13 knx	4022709242426	24242

Technische Daten

Anschlussspannung	über KNX-Busspannung
Busstrom	< 12 mA ohne Ausgangssignal < 20 mA mit Ausgangssignal
Bussystem	KNX
Eingang	3 binäre Eingänge
Ausgang	1 Lautsprecherausgang
Lautstärke	11 Lautstärkestufen
Lautsprecherleistung	max. 0,45 W
Impedanz ext. Lautsprecher	4-8 Ohm
Melodien	6 eigene MP3-Dateien 12 vordefinierte Töne
Applikationssoftware	ETS5 oder höher
Zulässige Umgebungstemperatur	-10...+45 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen AS 36.03 knx	44 x 41,5 x 20 mm
Abmessungen Lautsprecher	∅ 60 mm incl. Montagering
Montage	Unterputzmontage
Anschlussart	KNX-Busklemme Schraubklemmen (für Ein- und Ausgänge)
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	III bei bestimmungsgemäßer Montage

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

