

Honeywell | Fan

Turbo Force™ Power Air Circulator

HT900NE

Kraftvoller und geräuscharmer Turbo-Ventilator, der durch seine Neigungsfähigkeit einen maximalen Kühleffekt bietet

- Geräuscharm
- Neigungswinkel: 90°
- Kraftvoller 3-Stufen Motor
- Mögliche Wandmontage
- Bodennahes flaches Design verhindert Umkippen
- Sofort einsatzbereit



Konsumentenbefragungen zeigen, dass Laufruhe und Kraft als Wichtigste Merkmale genannt werden. HT900E ist eine neue Version des Bestsellers HT-800E, nun mit leiseren Blättern. Damit wird eine Geräuschreduzierung von 25% zum Vorgängermodell erreicht.

KAZ Europe Sàrl
A Helen of Troy Company
Q-Center, Chaux 4
CH-1030 Bussigny - Switzerland

Phone: +41 21 644 01 10
Fax: +41 21 644 01 11

Web: www.helenofroy.com/emea-en/


The Honeywell trademark is used by Kazy Inc. Under license from Honeywell International Inc.

HT900NE



Technische Informationen HT900NE

	Verkaufsverpackung	Transportverpackung
EAN HT900NE1	4022167405616	14022167405613
EAN HT900NE4	4022167405623	14022167405620
Maße (H x L x W) cm	28.4x 28.2 x 16.5	30.2 x 57 x 50.5
Gewicht (kg)	1.82	11.85
Menge Verpackungseinheit	1	6
Maße Gerät (H x L x W)	28.6 x 28 x 16.5	
Gewicht Einzelkarton (kg)	1.55	
Anschlußwert (Watts)	30	
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220-240V, 50 Hz	
Schaltstufen	3	
Lautstärke(Max) (dB)	50	
Länge des Netzkabels (m)	1.83	
Farbe	Blau	
Palette	Anzahl Produkte pro Palette	UK 120 / EURO 96
	Anzahl der Master-Boxen je Lage	UK 4 / EURO 4
	Anzahl der Lagen	UK 5 / EURO 4

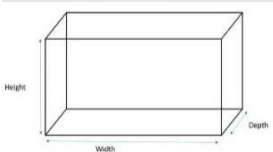

Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden