


# 8100 SB All-in Zyklus Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, 35-teilig

## Zyklus Speed Knarre, 3/8"

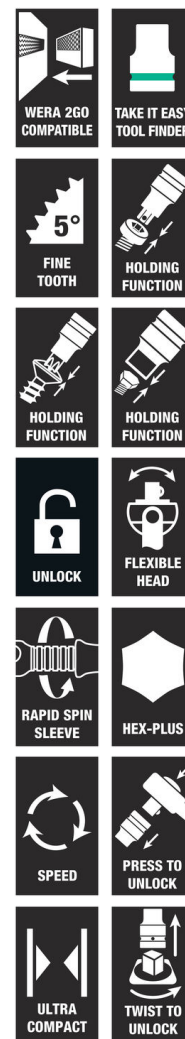

<b>EAN:</b>	4013288225573	<b>Abmessung:</b>	250x170x70 mm
<b>Teilenr:</b>	05003536001	<b>Gewicht:</b>	2382 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8100 SB All-in	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- 35 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- TORX®, Hex-Plus- und Außensechskantnüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Einfache Knarrenentnahme dank Twist to unlock-System
- Mutterentnahme-Werkzeug
- Geeignet für Wera 2go

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen. Einfache Knarrenentnahme dank Twist to unlock-System.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_fruehjahr\\_sommer\\_2023\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_all-in.html)

Wera - 8100 SB All-in  
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed Knarre, 3/8"


Leichte Entnahme der Knarre

Zyklus „6 in 1“

Frei schwenkbar



Das Knarrensatz 8100 SB All-in Zyklus Speed 3/8" lässt keine Schrauber-Wünsche offen.

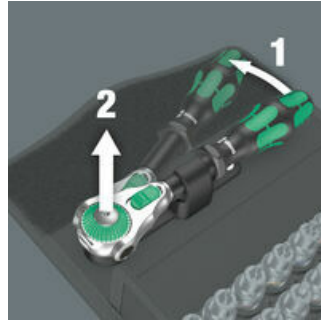

Durch das Twist to unlock-System lässt sich die Knarre leicht entnehmen.



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Webink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_fruehjahr\\_sommer\\_2023\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_all-in.html)

Wera - 8100 SB All-in  
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zyklop Speed Knarre, 3/8"

### Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

### Steckschlüsseleinsatz mit Haltefunktion für Außensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseleinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

### Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

### Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_fruehjahr\\_sommer\\_2023\\_zyklop\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_zyklop_speed_knarre_3_8_8100_sb_all-in.html)



Wera - 8100 SB All-in  
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



Zyklus Speed Knarre, 3/8"

Satz-Inhalt:



8000 B Zyklus Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 199 mm

	05003550001	1x 3/8" x 199 mm
		



8794 B Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x 3/8" x 76 mm
		



8796 LB Zyklus-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm

	05003592001	1x 3/8" x 200 mm
		



8790 HMB HF Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb mit Haltefunktion, 6 x 29 mm

	05003740001	1x 6 x 29 mm
	05003741001	1x 7 x 29 mm
	05003742001	1x 8 x 29 mm
	05003743001	1x 9 x 29 mm
	05003744001	1x 10 x 29 mm
	05003745001	1x 11 x 29 mm
	05003746001	1x 12 x 29 mm
	05003747001	1x 13 x 29 mm
	05003748001	1x 14 x 29 mm
	05003749001	1x 15 x 29 mm
	05003750001	1x 16 x 29 mm
	05003751001	1x 17 x 29 mm
	05003752001	1x 18 x 29 mm
	05003753001	1x 19 x 29 mm

8767 B HF TORX® Zyklus Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 10 x 35 mm

	05003059001	1x TX 10 x 35 mm
	05003060001	1x TX 15 x 35 mm
	05003061001	1x TX 20 x 35 mm
	05003062001	1x TX 25 x 35 mm
	05003064001	1x TX 27 x 35 mm
	05003066001	1x TX 30 x 35 mm
	05003068001	1x TX 40 x 35 mm
	05003070001	1x TX 45 x 38,5 mm
	05003072001	1x TX 50 x 38,5 mm

8740 B HF Zyklus Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 3 x 35 mm

	05003030001	1x 3 x 35 mm
	05003031001	1x 4 x 35 mm
	05003033001	1x 5 x 35 mm
	05003035001	1x 6 x 35 mm
	05003037001	1x 7 x 38,5 mm
	05003039001	1x 8 x 38,5 mm
	05003041001	1x 9 x 38,5 mm
	05003043001	1x 10 x 38,5 mm

Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_fruehjahr\\_sommer\\_2023\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_all-in.html)

Wera - 8100 SB All-in  
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 8100 SB All-in Zyklus Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, 35-teilig

## Zyklus Speed Knarre, 3/8"



### Mutterentnahme-Werkzeug, 14 x 43 mm

05050005001

1x 14 x 43 mm



### Klettstreifen 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



#### Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_fruehjahr\\_sommer\\_2023\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_all-in.html)

Wera - 8100 SB All-in  
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)