


# Netzteil

## CACN-3A-1-20-G2

Teilenummer: 8149582

FESTO

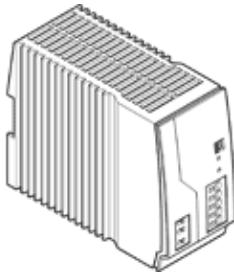

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	68 mm
Höhe	130 mm
Länge	160 mm
Einbaulage	freie Konvektion
Primärversorgung	1-phasig
Eingangsstrom	2,4 - 5,6 A
Nennausgangsspannung DC	24 V
Nennausgangstrom	20 A
Eingangsspannungsbereich AC	100 ... 240 V
Netzausfallüberbrückung	15 ms
Netzfrequenz	45 ... 65 Hz
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Produktgewicht	1.669 g
Befestigungsart	mit Hutschiene
Werkstoffhinweis	RoHS konform