


# Netzteil

## CACN-11A-7-20-G2

Teilenummer: 8149585

FESTO

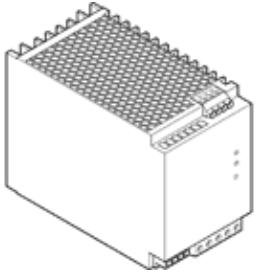

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	96 mm
Höhe	130 mm
Länge	179 mm
Einbaulage	freie Konvektion
Primärversorgung	3-phasig
Eingangsstrom	1,7 - 2,1 A
Nennausgangsspannung DC	48 V
Nennausgangsstrom	20 A
Eingangsspannungsbereich AC	400 ... 500 V
Netzausfallüberbrückung	25 ms
Netzfrequenz	45 ... 65 Hz
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Produktgewicht	2.500 g
Befestigungsart	mit Hutschiene
Werkstoffhinweis	RoHS konform