


U-FORM BODENWAAGE

PCE-SD 3000U

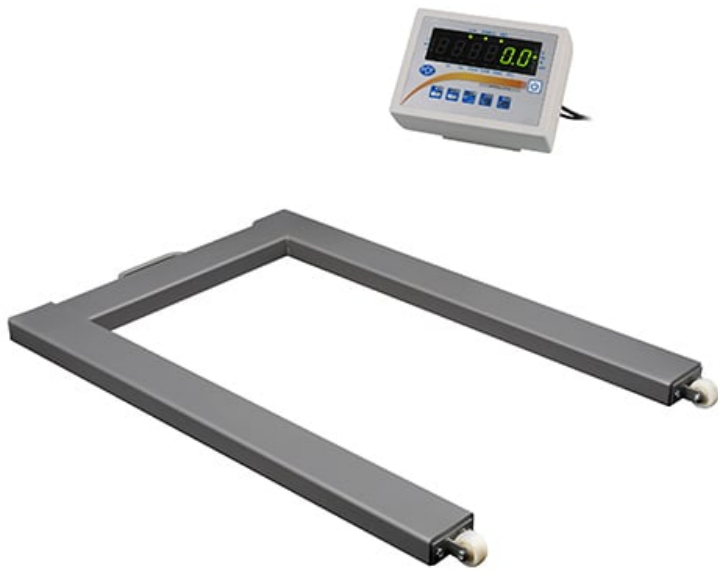

- » **Stückzählfunktion**
- » **Summierfunktion**
- » **Prozent % Vergleichswiegung**
- » **Tierwägun**gsfunktion
- » **Ein Tarawert** speicherbar
- » **Toleranzermittlung** Gewicht min / ok / max
- » **Statistikfunktion**
- » **Rezepturmischwiegung**
- » **Einstellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle**
- » **Einstellbare Automatische Abschaltung**
- » **Brutto / Netto Taste** am Display

Die U-Form Bodenwaage ist eine eichfähig, geeichte, für den mobilen Einsatz vorgesehen, U-Form Bodenwaage mit einen Wägebereich von 20 ... 3000 kg. Die Abmessung der geeichten U-Form Bodenwaage sind der EU-Palettengröße (1200 x 800 mm) angepasst. Die U Form der geeichte Bodenwaage ermöglicht ein bequemes Auflegen der EU-Paletten, indem die Palette direkt mit dem Hubwaagen zwischen die beiden Holme gefahren und auf die Holme der geeichten U-Form Bodenwaage abgelegt werden können. Diese geeichte U-Form Bodenwaage ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Um die robuste U-Form Bodenwaage mobil einsetzen zu können verfügt die U-Form Bodenwaage über zwei Rollen und ein Handgriff, somit kann die geeichte U-Form Bodenwaage schnell und einfach auf- und abgebaut oder von A nach B transportiert werden. Die Wiegedaten können auf dem externen Display (an 3,0 m Kabel) sehr gut abgelesen werden.

Das Display der geeichten U-Form Bodenwaage befindet sich an einem 3,0 m Kabel zu der U-Wiegeplattform und kann auf einem Tisch bzw. an einer Wand oder optional auf einem Stativ montiert werden. Funktionen der geeichten U-Form Bodenwaage sind: Stückzählfunktion, eine max. min. Wiegung, Rezepturwiegung, Prozentwiegung, durchschnittliche Gewichtsermittlung, Summierfunktion, ein Taragewichtsspeicher und einstellbare RS-232 Schnittstelle. Die bidirektionale RS-232-Schnittstelle der geeichten U-Form Bodenwaage erlaubt den Datentransport zu einem PC oder Drucker.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	3000 kg
Auflösung [d]	1 kg
Genauigkeit	1 kg
Eichwert [e]	1 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	4 m
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Summierfunktion, Prozent % Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Statistikfunktion, Rezepturmischwiegung
Einheit(en)	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	20 kg
Tarierbereich	über den vollen Wiegebereich
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 4 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP54, IP67
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz, 8VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1125 x 600 x 86 mm
Gewicht	49000 g