

WL35-350BL12

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	24 inch
Max. Bildschirmgröße*	55 inch
Max. Gewicht	25 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	50x50 mm
VESA-Maximum	200x200 mm
Abstand zur Wand	4,6 cm


FUNKTIONALITÄT

Typ	Neigen
Neigung (Grad)	+10°, -2°
Höhe	22,5 cm
Breite	25 cm
Tiefe	4,6 cm
Abschließbar	Abschließbar - Vorhängeschloss nicht enthalten

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371449636

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

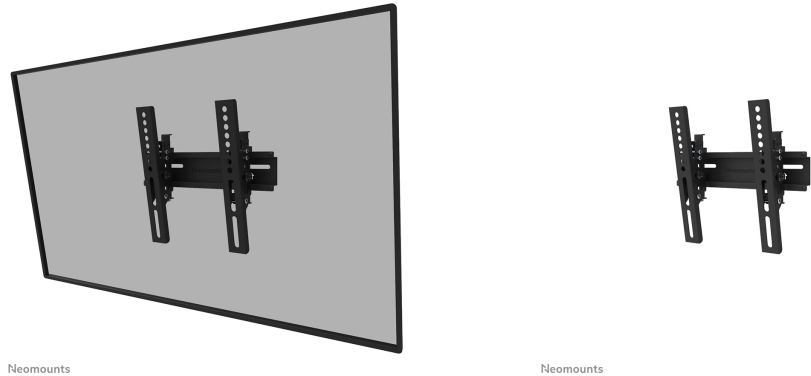

Neomounts WL35-350BL12 neigbare Wandhalterung für 24-55" Bildschirme - Schwarz


Die Neomounts WL35-350BL12 ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis zu 55" mit einer maximalen Tragkraft von 25 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie (14°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen.

Die WL30-350BL12 hat eine Tiefe von 4,6 cm und ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochbild 50x50 bis 200x200 mm entsprechen. Die vertikalen Elemente der Halterung können mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden.

In der Verpackung ist eine praktische Schraubentasche enthalten, die eine schnelle und einfache Montage ermöglicht.

WL35-350BL12

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

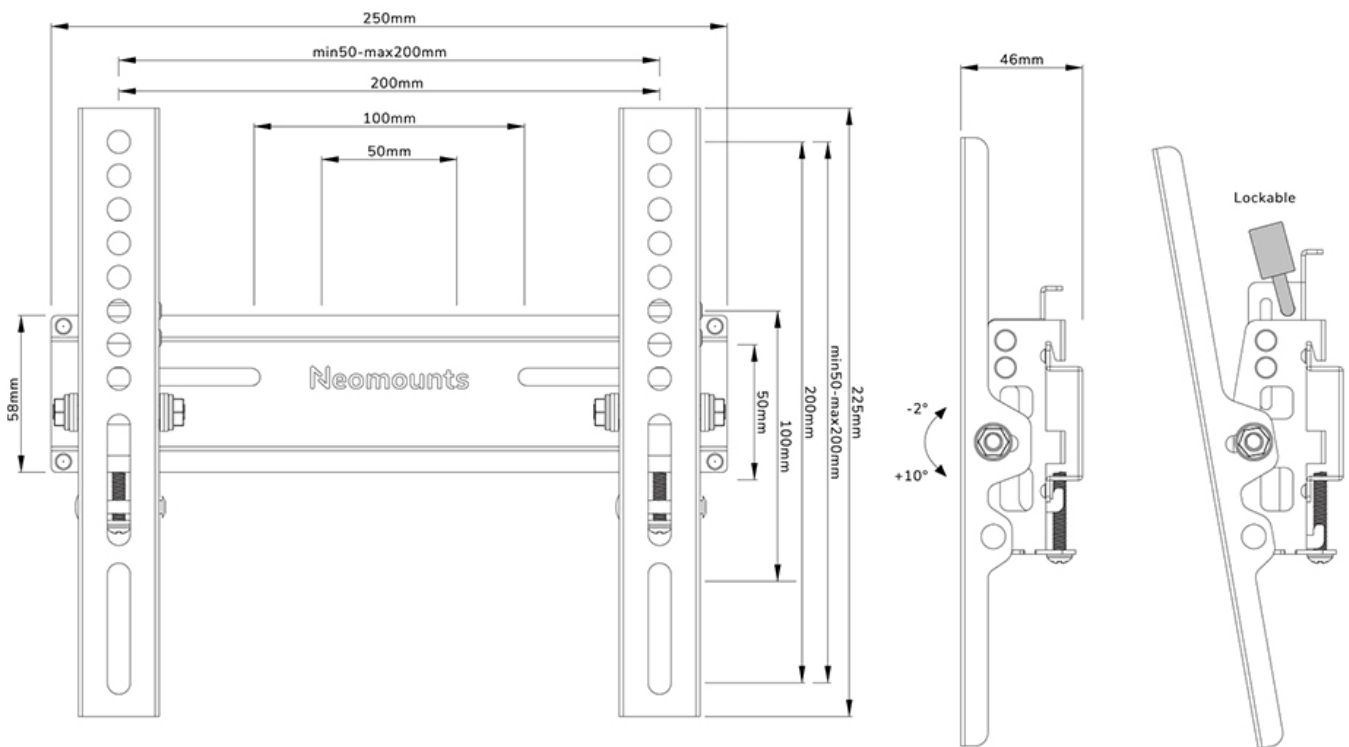

Neomounts