




EK053

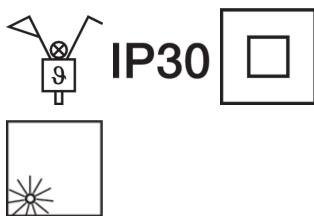

Raumthermostat, Bimetall, mit Schließerkontakt und LED

Raumthermostat, Bimetall, mit Schließerkontakt und LED

Bimetall Raumthermostate für Heizung und Klimaanlagen. Die Raumthermostate besitzen eine empfindliches Bimetall-Element mit hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Thermostate besitzen eine thermische Rückführung und eine Kontrolllampe die den Heizungsbetrieb anzeigen. Der Einstellbereich kann mittels Steckkreiter auf einen Temperaturbereich begrenzt werden.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : EK053

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Kontaktbelastbarkeit	AC1
Temperatur	5...30 °C
Schalt-Temperaturdifferenz	≈ 0.5 K
Betriebstemperatur	0...50 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	1...2.5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	1.5...4 mm²
Energieeffizienzklasse	I (1%)
Einstellbereich Raumtemperatur	5...30 °C
Abmessungen (B x H x T)	82 x 82 x 30 mm
Haupt-Designlinie	HLK-Regelung
Farbe	polarweiß matt
LED	mit Kontroll-LED für Ein/Aus
Montageart	für Aufputzmontage oder Montage auf Unterputzdosen geeignet
Regelung	Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
thermische Rückführung	mit thermischer Rückführung
Anschlussart	mit Schraubklemmen