




EE860

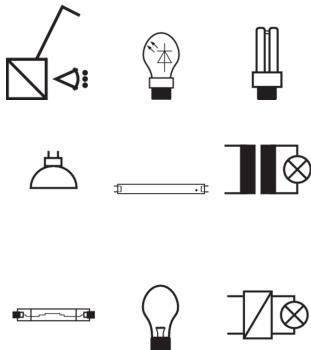

**IP55**

#### Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 weiss

Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 weiss

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich, es kann auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter EE855 möglich.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : EE860

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### Technische Merkmale

Erfassungswinkel	220 °
Frequenz	50/60
Empfohlene Montagehöhe	2.5 m
Haupt-Designlinie	Bewegungsmelder
Farbe	polarweiß matt
Reichweite seitlich	je ≈ 8
Nachlaufzeit, einstellbar	5 s...30 min
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 5...1000 lx
Betriebstemperatur	-20...55 °C
LED	mit LED-Erfassungs- und Betriebsartenanzeige
Funktion	Anwesenheitssimulation ; als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Energieverbrauch	niedriger Eigenenergiebedarf, Energieeinsparung durch anwesenheits- und helligkeitsabhängiges Ein- und Ausschalten von Licht
Einstellungen	mit Potenziometern zur Einstellung von Ansprechhelligkeit und Nachlaufzeit ohne Demontage
Bestandteil	mit Befestigungsmaterial
Schwenkbar	vertikal schwenkbar und horizontal drehbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
Anschlussart	mit Schraubklemmen