


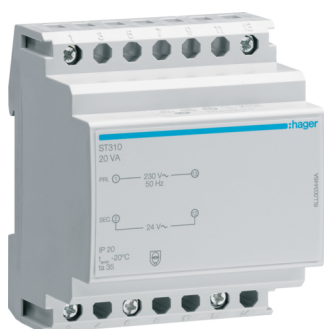

ST310

Sicherheitstrafo 230V/24V, 20VA, 4PLE

Sicherheitstrafo 230V/24V, 20VA, 4PLE

Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : ST310

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Betriebstemperatur	-20...35 °C
Ausgangsspannung	24 V
Leistungsaufnahme	20 VA
Anzahl Module	4
Isolationsspannung	4000 V
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6mm ²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm
Tiefe installiertes Produkt	58 mm
Schutzart	IP20
Frequenz	50
Leerlaufspannung sekundär	25.6 V
Temperaturschutz	Ja
Kurzschlussicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein