


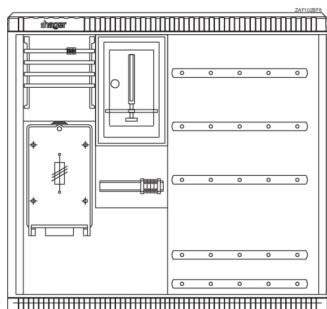

ZAF102BF8

Festplatzverteilerschrank, KVS, Größe 2, ortsfest, bis 80A, mit Zählerplatz

Festplatzverteilerschrank, KVS, Größe 2, ortsfest, bis 80A, mit Zählerplatz
Ortsfester Stromverteilerschrank für Fest- und Markplätze, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Die DIN VDE 0100 Teil 722 regelt die Installation für fliegende Bauten, Wagen und Wohnwagen nach Schaustellerart. Festplatzverteilerschrank mit Zählerplatz bis 80 A nach TAB 2000 und Sammelschienen-System zum Einbau von Steckdosenleisten zur individuellen Bestückung. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit Sammelschienen-System 5-polig E-Cu 30 x 6 mm. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Türen sind aushängbar, Türanschlag links oder rechts möglich. Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basküleverschluss, Doppelschließung, ein Profilhalbzylindern ist eingebaut. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Hinweis: Festplatzverteilerschrank mit Zählerplatz kann je nach Ausführung mit Festplatz-Eingrabssockel oder Festplatzsockel/Bodenaufbausockel fest montiert werden. Beim Einbau von Steckdosenleisten in Festplatzverteilerschränken und Säulen, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben, ist vom Errichter der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : ZAF102BF8

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1005 mm
Breite installiertes Produkt	1110 mm
Tiefe installiertes Produkt	315 mm
Polanzahl	5 P
Frequenz	50
Türschliessungstyp	3-Punkt mit Schwenkhebel
Montageart	teilversenkt
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Mit Bodenblech / Bodenplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Montageplatte	Nein
Mit Standfuß	Nein
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Schutzart	IP44
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff