

## CV 38/2

Erfüllt höchste Ansprüche an Flächenleistung, Reinigungsergebnis und Ergonomie: einfach und komfortabel zu bedienender Bürstsauger CV 38/2. Ausgestattet mit vielen zeitsparenden Details.



### Bestell-Nr.

1.033-335.0

- Optische Bürsteneinstellhilfe
- Elektronischer Bürstenüberlastungsschutz
- 2 Motoren

### Technische Daten

EAN-Code		4054278494456
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Arbeitsbreite	cm	38
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Luftmenge	l/s	40
Nennleistung	W	850
Behälterinhalt	l	5,5
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	65
Leistung Bürstenmotor	W	150
Gewicht ohne Zubehör	kg	8,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	370 × 390 × 1215

### Ausstattung

Fugendüse		■
Polsterdüse		■
Saugrohr, herausnehmbar		■
Dehnsaugschlauch		■
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Filterzustandsanzeige		■
Handgriff		■
Handgriff höhenverstellbar		■
Bürstenwalze, Standard	Stück	1

■ im Lieferumfang enthalten.



## Signalleuchte

- Die Signalleuchte zeigt an, wann die Einstellung der Bürstenwalze verändert werden sollte, damit das beste Reinigungsergebnis erzielt wird.



## Schnellwechselsystem für Netzkabel


- Zeit- und kostensparendes Wechseln des Netzkabels ohne Vorkenntnisse.



## Flexible und gute Reinigungsmöglichkeit

- Der Dehnsaugschlauch lässt sich einfach entnehmen. Dadurch können Verstopfungen leicht und mühelos beseitigt werden.

## ZUBEHÖR VON CV 38/2 1.033-335.0

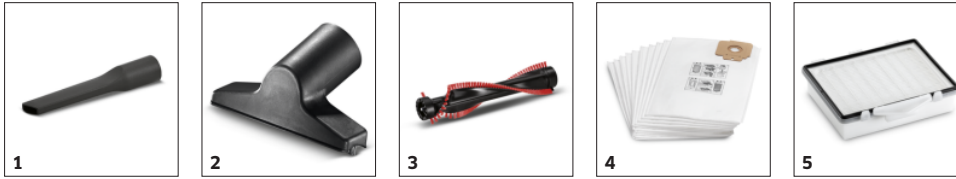

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 250 mm	1	6.906-240.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	■
<b>Polsterdüsen</b>				
Polsterdüse DN 35	2	6.905-998.0	Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR TEPPICHBÜRSTSAUGER</b>				
Bürstenwalze, hart, rot, CV 38/1, CV 38/2	3	6.906-644.0	Harte Bürstenwalze mit 356 mm Länge mit roter Beborstung aus Polyamid für alle CV 38/1- und CV 38/2-Teppichbürstsauger von Kärcher.	■
<b>FILTERTÜTEN</b>				
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 10 x , CV 30, CV 38, CV 48	4	6.904-305.0	Die dreilagigen, reißfesten Vliesfiltertüten der Staubklasse M sind Standard für CV 30/1 und CV 38/1. Inhalt: 10 Stück.	□
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>HEPA Filter</b>				
HEPA-13-Filter	5	2.889-286.0	Optionale HEPA-13-Filterkassette aus Papier und Kunststoff zur Erhöhung von Filterleistung und Reinheit der Ausblasluft.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.