


K30LWXXP

LED-Anzeige – Kennleuchte

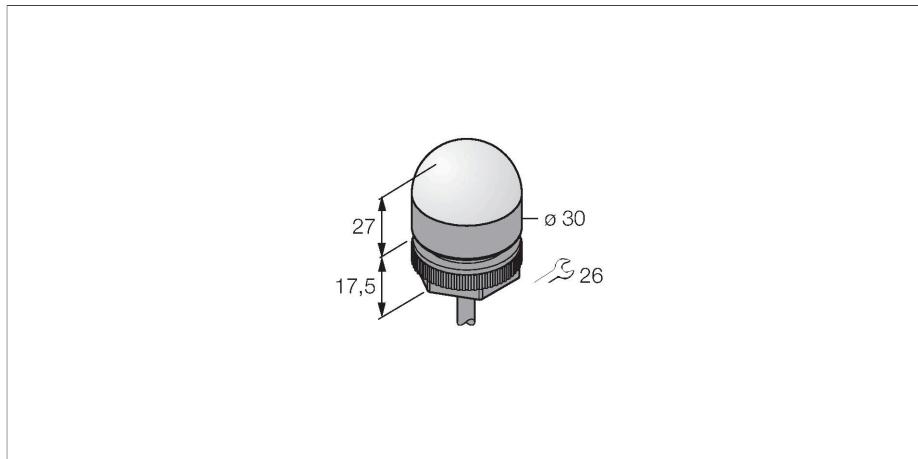

Technische Daten


Typ	K30LWXXP
Ident-No.	3091270
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Weiß
Dimmbar	Nein
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an
Besondere Merkmale	Wash down
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 25 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	25 mA
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Halbkugel, K30L
Abmessungen	Ø 30 x 44.5 x 44.5 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90 %
Schutzart	IP67 IP69



Merkmale

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einstellschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Weiß (COL 1)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 10...30 VDC

Anschlussbild

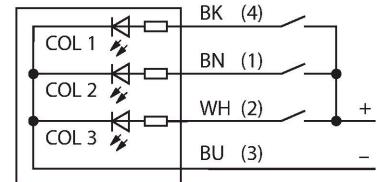

Technische Daten

Tests/Zulassungen

MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE

Montagezubehör

