


K30LBXXPPB2

LED-Anzeige – Kennleuchte mit integriertem Taster

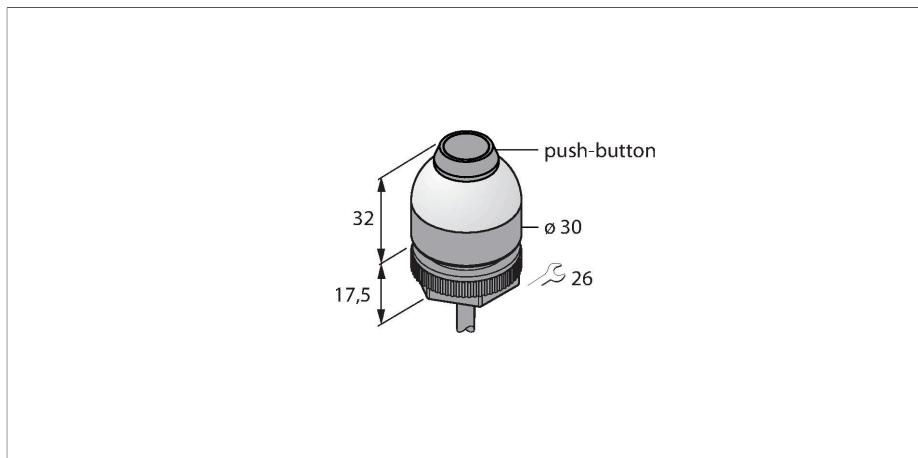


Technische Daten

Typ	K30LBXXPPB2
Ident-No.	3025406
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Blau
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Tasterfunktion	Tastend
Dimmbar	Nein
Merkmale Farbe 1	Blau, durchgehend an
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 25 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	40 mA
Ausgangsfunktion	Schließer, potentialfrei
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Halbkugel, K30L
Abmessungen	Ø 30 x 49.4 x 49.4 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC Thermoplastischer Kunststoff, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC

Merkmale

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Blau (COL 1)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 10...30 VDC

Anschlussbild

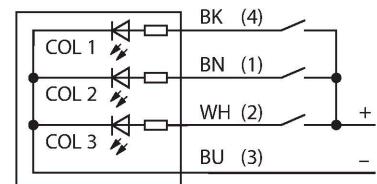

Technische Daten

Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Schutzart	IP67
Tests/Zulassungen	
MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE

Montagezubehör

