


Verschlussstopfen 7/8"

RSMV-BC

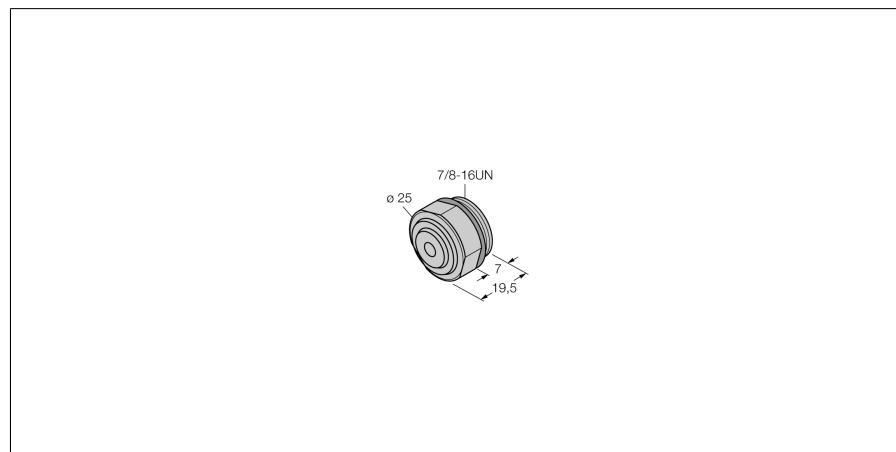

- 7/8"-Verschlusskappe aus Edelstahl
- für Kupplung
- Öl-resistant
- IP67 nach IEC 60529/ EN 60529 und Nema 1,3,4,6P

Typ RSMV-BC
Ident-No. 6603783

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-PA

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur in Bewegung -40°C...+70°C°C