


## BBS350\_230V

Blochbandsäge

Die BBS350 ist ideal zum Schneiden von weichem, hartem, trockenem oder gefrorenem Holz bzw. Prismen.

- alle Holzarten können mit dem gleichen Sägeband geschnitten werden
- die max. Schnittlänge ist abhängig von den Verlängerungselementen
- max. Schnittlänge Grundversion 2,4 m
- robuste und schwingungsfreie Konstruktion
- minimaler Wartungsaufwand
- einfache Bedienung
- massive Präzisionsgusslaufräder
- Präzisionsführung
- Excenterspanner
- manuelle Schnitthöheneinstellung
- manueller Vorschub
- Carbon-Stahl Sägeband Zahnteilung 4ZpZ
- **CEE Stecker 3-polig, 230 V, 16A**

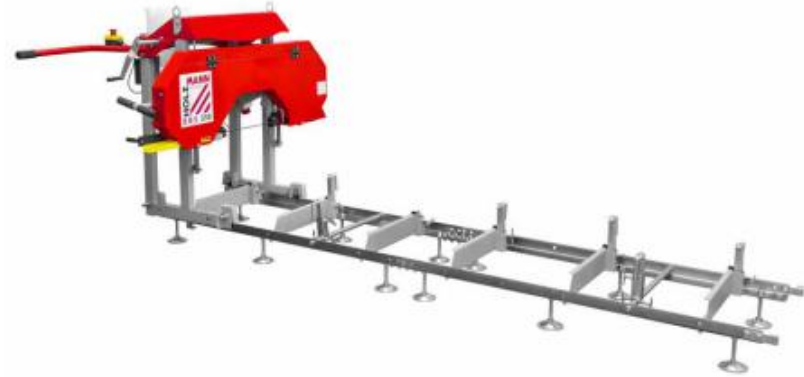

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# BBS350\_230V

Blochbandsäge



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	2200
Aufstellmaß in mm	3100 x 1450 x 1220
Sägebandgeschwindigkeit in m/min	840
max. Stammdurchmesser in mm	360
Verlängerungssektion in m	1,5
Bruttogewicht in kg	210
Verpackungsbreite in mm	645
Verpackungshöhe in mm	1.150

Spannung	230V / 1 / 50Hz
Sägeband in mm	2750 x 19 x 0,9
Laufreddurchmesser in mm	350
max. Brettbreite in mm	350
Schnittfuge in mm	1,5-2,2
Nettogewicht in kg	170
Verpackungslänge in mm	1.365
EAN Code	9120058378492

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**