



DEKUPIERSÄGE MIT FLEXIBLER WELLE


- Schnitthöhe/-tiefe: 50 / 405 mm
- Breiter Arbeitstisch, beidseitig neigbar von -45° bis +45°
- Variable Hubzahl 550 – 1500 min⁻¹ und 18 mm Hubhöhe
- Aufnahme von Stiftsägeblättern und Standard-Laubsägeblätter mit einer Sägeblattlänge von 127 (134) mm
- Schnellspannschraube zum einfachen Sägeblattwechsel
- Biegsame Welle mit Bohrfutter zum Schneiden, Schleifen und Polieren
- LED-Arbeitslampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Werkstückniederhalter zum einfacheren Sägen von Ausschnitten
- Vibrationsarm für optimale und präzise Sägeergebnisse
- Gebläsdüse für eine freie Sicht auf den Arbeitsbereich

PRODUKTDATEN	
Abmessung L x B x H	665 x 310 x 340 mm
Tischgröße L x B	407 x 254 mm
Tischverstellung	-45° bis +45°
Hubgeschwindigkeit	550 – 1500 min ⁻¹
Schnitthöhe/-tiefe	50 / 405 mm
Absaugstutzen-Ø	34,5 mm
Länge flexible Welle	1000 mm
Drehzahl Welle	1650 – 4500 min ⁻¹
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	90 W

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	8,1 / 10,1 kg
Abmessung Verpackung	720 x 338 x 390 mm
Artikelnummer	5901410901
EAN	4046664146346
20 Container	250 Stück
40 Container	520 Stück
40 HQ Container	600 Stück



ANWENDUNGEN

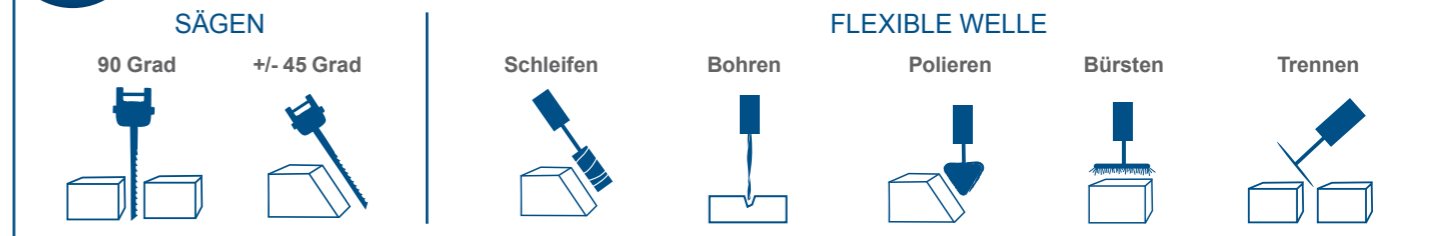

ZU VERARBEITENDE MATERIALIEN



PRODUKT-DETAILS

Schnitthöhe 50 mm	Flexible Welle	Beidseitig schwenkbar +/- 45 Grad	Variable Hubzahl 550 – 1500 min ⁻¹
LED-Arbeitsleuchte	Tischgröße 407 x 254 mm	Werkstückniederhalter	Hubhöhe



VORTEILE DES SCHLEIFBANDS

- 2in1-Funktion - Dekupiersäge mit Schleiffunktion
- Ideal für filigrane Innenschnitte und sehr detaillierte Motive
- Konkave und konvexe Kurven und Kanten können bearbeitet werden
- Große Zeitersparnis durch das maschinelle Schleifen von komplexen Projekten

