

L 270 digi SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 067205
 Art.-Nr. 067205



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
180°3 individually
adjustable zones

max. 8 m



IP44

2 - 2000 lux (via
App)Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable5 sec - 60 min (via
App)

Funktionsbeschreibung

Revolutionär digital. LED-Außenleuchte L 270 digi SC (inkl. Hausnummernpanel) der STEINEL Connect Serie. Mit revolutionärer digi-Sensor-Technologie, 8 m Erfassungsradius und 3 Erfassungsbereichen. Vernetzbar via Bluetooth. Einstellbar per App. 637 lm, 7,8 W, 3000 K. Mit Grundlicht- und Softlichtstart-Funktion. Nachlaufzeit digital einstellbar (10 Sekunden bis 60 Minuten). Aus hochwertigem Aluminium. Mit der L 271 digi auch ohne Hausnummernpanel in den Ausführungen mit und ohne Sensor erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 366 x 235 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	7,8 W
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
gemessener Lichtstrom (360°)	600 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	1,1 SVM
Effizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
segmentweise Ausblendung	Ja

Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	10 Sek. - 60 Min., AUS, Helligkeitsgesteuert
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Funktionen	Erfassungszonendefinition, Bewegungssensor, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C

L 270 digi SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 067205


Art.-Nr. 067205

Technische Daten

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	$r = 6 \text{ m}$ (57 m ²)
Reichweite Tangential	$r = 8 \text{ m}$ (101 m ²)

Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841067205

Maßzeichnung

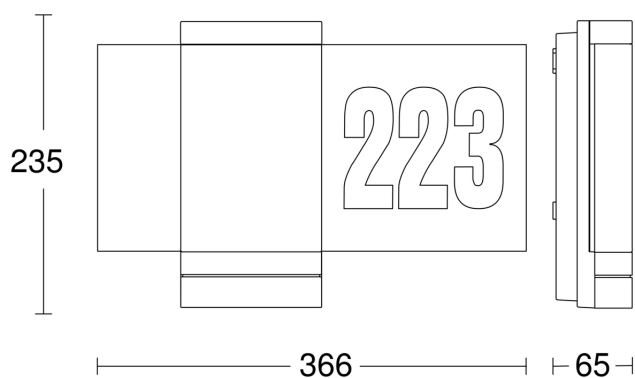

Schaltplan Bluetooth

