

LED-Außenleuchte ohne Sensor

GL 65

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069469
Art.-Nr. 069469



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



IP44



IK03



energy saving

3 years

manufacture's warranty
steinel.de/garantie3y



CE

Funktionsbeschreibung

Die Stand- und Wegeleuchte GL 65 sorgt für Eleganz rund ums Haus. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und einem Leuchtkörper aus Opalglas, passt sie perfekt zur Wandleuchte L 605 S und unserer Kamera-Sensor-Leuchte L 620 CAM SC. Auch mit Sensor erhältlich.

Technische Daten

Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Herstellergarantie	3 Jahre	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Mit Fernbedienung	Nein	Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Variante	ohne Bewegungsmelder	Leistung	8,5 W
VPE1, EAN	4007841069469	Lichtstrom Gesamtprodukt	575 lm
Anwendung, Ort	Außenbereich	gemessener Lichtstrom (360°)	575 lm
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus	Gesamtprodukt Effizienz	68 lm/W
Farbe	Anthrazit	Farbtemperatur	3000 K
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Montageort	Stand	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Schlagfestigkeit	IK03	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Schutzart	IP44	Softlichtstart	Ja
Schutzklasse	I	Vernetzung	Nein
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Farbwiedergabeindex CRI	= 80

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten


03.2023

Seite 1 von 2

GL 65


ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069469
Art.-Nr. 069469

Sensorerfassungsbereich

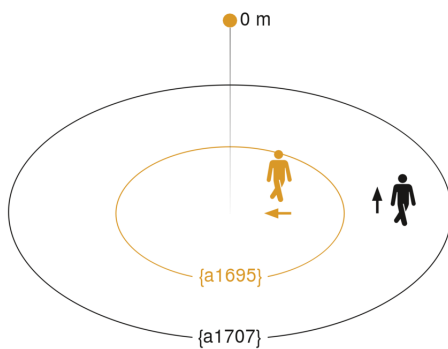


Mögliche Montagehöhe: 0,00 m – 0,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

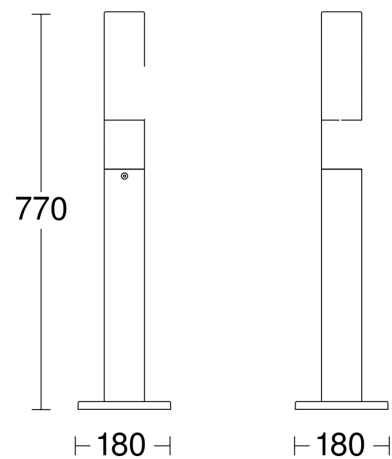

Schaltplan

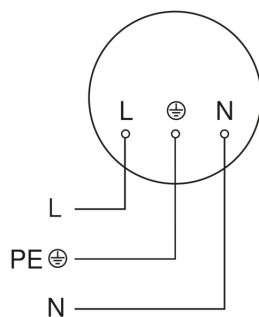

Schaltplan

