

SICHERHEITSMESSER SECUPRO 625

JETZT ORDERN!

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Bestellnummer | 625016.02 |
| Maße Messer (L x B x H) | 154 x 22 x 59 mm |
| Gewicht Messer | 151,0 g |
| Basismaterial | Aluminium |
| Varianten | 625001.02 625095.02 625098.02 |




SEHR HOHE
SICHERHEIT

Vollautomatischer Klingentrückzug
für einen sehr hohen Anwenderschutz

Klingenwechselknopf
für den einfachen und
sicheren Klinge

**Robuster ergonomischer
Griff (inkl. Soft-Grip)**
für härteste Heraus-
forderungen

21 mm Schnitttiefe
für alle gängigen
Schneidmaterialien

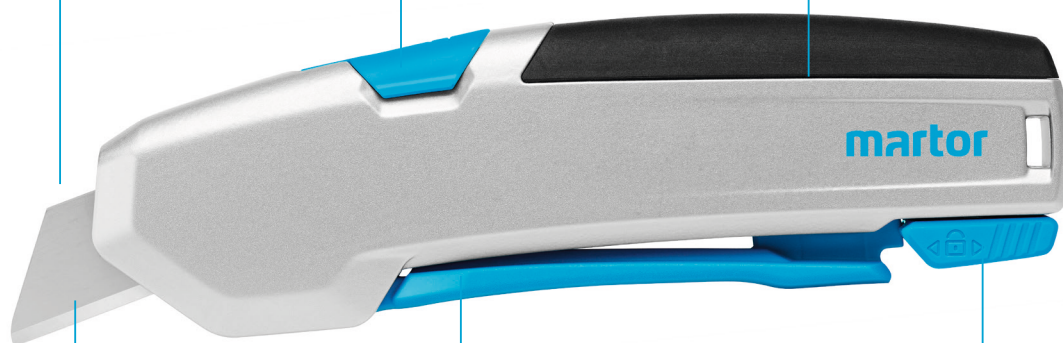

Langer leichtgängiger Hebel
für Rechts- und Linkshänder

2-fach nutzbare rostfreie Klinge
für eine doppelte Einsatzzeit,
z.B. in korrosiver Umgebung

Sicherung
zum Ver- und Ent-
riegeln des Hebels

THE SAFER WAY TO CUT.


martor

MARTOR-SICHERHEITSMESSER SECUPRO 625

SICHERHEITSTECHNIK



SECUPRO
= sehr hohe Sicherheit

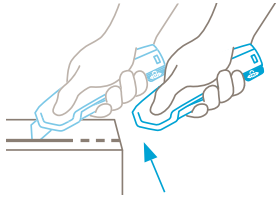

Vollautomatischer Klinsenrückzug

Der vollautomatische Klinsenrückzug des SECUPRO 625 garantiert Ihnen eine sehr hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Denn die Klinge zieht sich sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurück. Selbst wenn Sie weiter den Hebel betätigen.

TECHNISCHE MERKMALE



Klingenwechsel ohne Werkzeug



Höchster Abriebschutz



Besonders ergonomisch



Sicherung



2-fach nutzbare Klinge



Schnitttiefe



Trapezklinge abgerundet



Soft-Grip



Für Rechts- und Linkshänder



Rostfrei



Öse zum Befestigen



Für extreme Beanspruchungen

ANWENDUNGSBEISPIELE



HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN



Karton: bis 3-lagig



Kunststoffumreifungen



Rollenware abschwärzen



Gummi



Leder



PVC-Bodenbelag



Auslegeware



Textil

MONTIERBARE KLINGEN



TRAPEZKLINGE NR. 160099

0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender

NR. 160099.70



TRAPEZKLINGE NR. 60099

0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Sicherheitsspender

NR. 60099.70



TRAPEZKLINGE NR. 60095

0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung


NR. 60095.70



HAKENKLINGE NR. 98

0,63 mm, 10 im Spender

 NR. 98.70



TRAPEZKLINGE NR. 99

0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender

NR. 99.70

Weitere montierbare Klinsen unter www.martor.com.

VERPACKUNGSANGABEN

Verpackungseinheit

1 im Einzelkarton
(10 Messer im Umkarton)

Maße Einzelkarton

160 x 26 x 64 mm

Gewicht Einzelkarton

165,0 g

EAN-Code Einzelkarton

4002632803970

Maße Umkarton

133 x 133 x 163 mm

Gewicht Umkarton

1760,0 g

EAN-Code Umkarton

4002632853975